
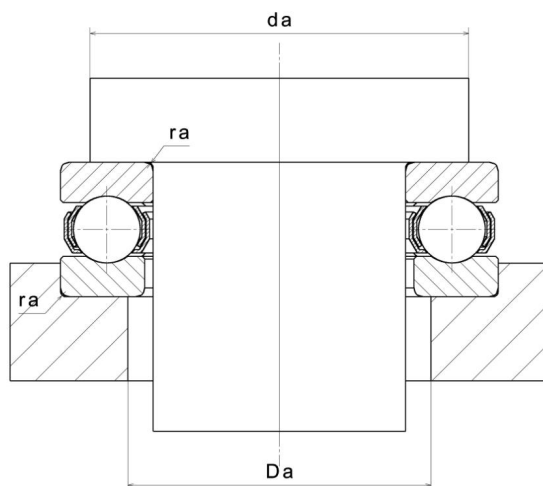


Données techniques

51408

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)

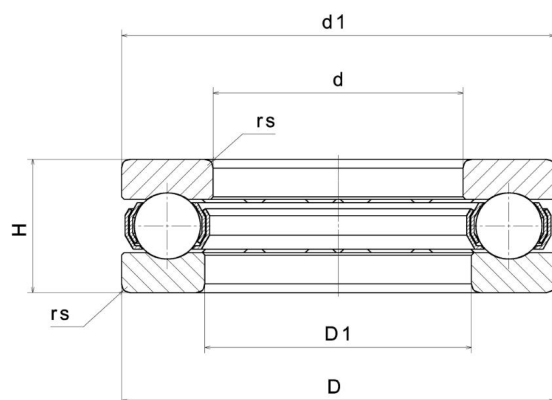

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	40 mm
D - Diamètre Extérieur	90 mm
T - Hauteur de butée	36 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Masse	1,08 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	112000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	205000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	9250000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	15000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	10200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	60 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	70 mm

