

BNC-Adapterleitung

- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an RG-Kabel
- 2. Seite: 2x Ø 4 mm Federkorbstecker mit axialer Steck- und Quersteckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- mit Y-Hose
- Leitungslänge = Schnittlänge des RG-Kabels

Best.-Nr.

KO 89-58 / ..(Länge) / SW

• **Koaxkabel-Typ,**

Längen: siehe Tabelle

BNC adapter lead



- 1st side: BNC-connector with bend relief, assembled on RG cable
- 2nd side: 2x Ø 4 mm lamella-basket plugs with inline and additional socket crosswise, assembled on highly flexible, double-insulated PVC cable 1 mm²
- with Y splitter
- cable length = cutting length of the RG cable

Order No.

KO 89-58 / ..(length) / SW

• **Coaxial cable type,**

lengths: see table

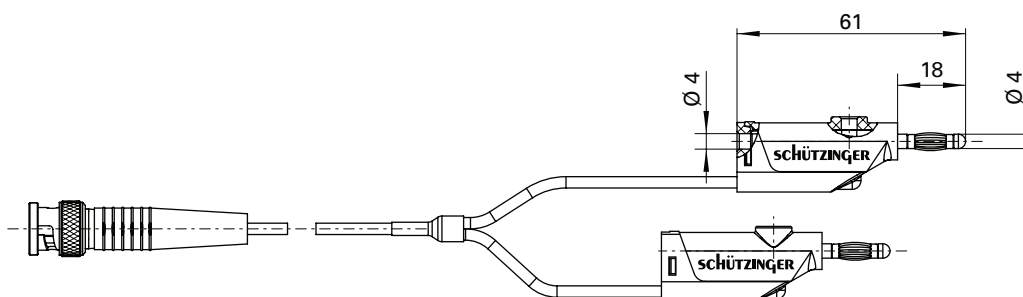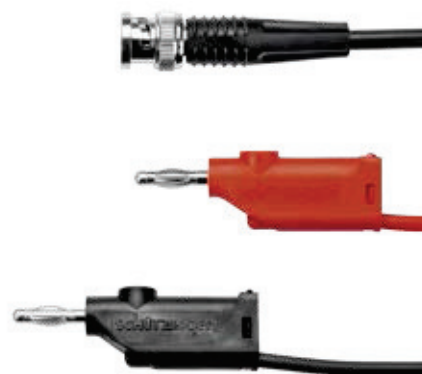

Allgemeine Angaben			General information		
Best.-Nr. ¹⁾	KO 89-58 / 100 / SW	KO 89-58 / 200 / SW	Order No. ¹⁾	KO 89-58 / 100 / SW	KO 89-58 / 200 / SW
Technische Daten			Technical data		
RG-Typ nach MIL-C-17	RG 58 C/U	RG 58 C/U	RG type acc. to MIL-C-17	RG 58 C/U	RG 58 C/U
Wellenwiderstand	50±2 Ω	50±2 Ω	characteristic impedance	50±2 Ω	50±2 Ω
1. Seite BNC-Steckverbinder	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	1st side BNC connector	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp
1. Seite Knickschutztülle	K 50/SW	K 50/SW	1st side bend relief	K 50/SW	K 50/SW
2. Seite Federkorbstecker rot, konfektioniert an RG 58 C/U-Seele, Leitungslänge	15 cm	15 cm	2nd side lamella-basket plug black, assembled on RG 58 C/U-core, cable length	15 cm	15 cm
2. Seite Federkorbstecker schwarz, konfektioniert an RG 58 C/U-Schirm, Leitungslänge	25 cm	25 cm	2nd side lamella-basket plug black, assembled on RG 58 C/U-shield, cable length	25 cm	25 cm
Leitungslänge	100 cm	200 cm	cable length	100 cm	200 cm

¹⁾ andere Farben und Längen auf Anfrage