




Spiralslange i polypropylene, høj olieresistens

- SPS

SPS spiralslangen er resistent overfor olie og anvendes i områder med høje vibrationer samt til at beskytte kabler og ledninger i tavler, maskiner mm. Anvendes overalt i industrien.

Egenskaber og fordele

- Tykvægget og robust
- God beskyttelse mod mekanisk stres
- Meget høj slidstyrke
- God resistens overfor olie
- Tilgængelig i diametre op til 50 mm
- Ideel for store kabelbundter

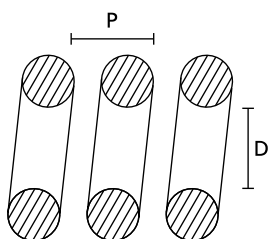

SPS spiralslange med smalle spiraler



SPS beskyttelsesslange - resistent overfor vibrationer og olie.

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-30 °C til +100 °C
Brændbarhed	lht. UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Ø D	Afstand lamel (P)	Bundt Ø max.	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
SPS10	10	5,0	14	1 m	Sort (BK)	4031026123998	162-10100
SPS15	15	5,0	20	1 m	Sort (BK)	4031026124001	162-10150
SPS20	20	5,5	25	1 m	Sort (BK)	4031026124018	162-10200
SPS25	25	6,0	30	1 m	Sort (BK)	4031026124025	162-10250
SPS30	30	6,5	37	1 m	Sort (BK)	4031026124032	162-10300
SPS35	35	6,5	42	1 m	Sort (BK)	4031026124049	162-10350
SPS40	40	7,0	48	1 m	Sort (BK)	4031026124056	162-10400
SPS50	50	8,0	59	1 m	Sort (BK)	4031026124070	162-10500

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.