


PREVOST FILTRATION - KOMBINATIONEN VON EINHEITEN

Dreifachblock - Filterregler,
Handventil und progressivem
Druckaufbauventil

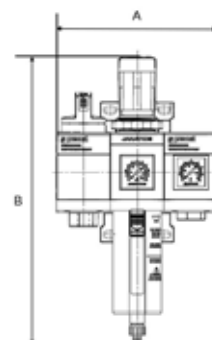

Max. Betriebsdruck

10 bar

Filterung (µm)

25.00

Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)		Nettogewicht (Kg)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)
ATU VMS2585100	G1/8	700	0.5 / 8.5	0	97	302
ATU VMS2585101	G1/4	1000	0.5 / 8.5	0	40	68