




Bernstein

Bernstein AG
Postfach 1164
D-32437 Porta Westfalica

Technisches Datenblatt

Seilzugfeder-SR 100/175

391.1042.153

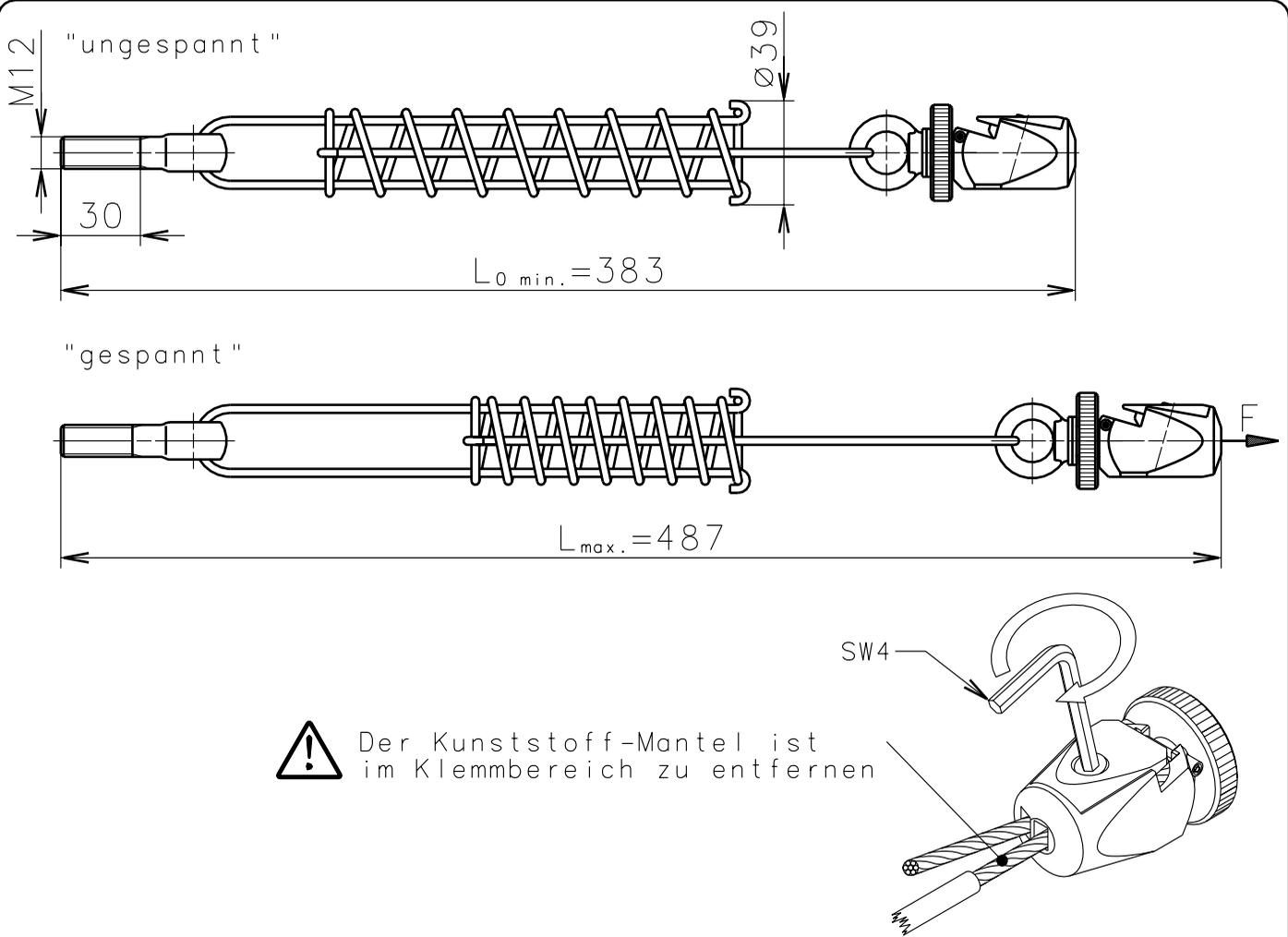

Mechanische Eigenschaften

Seilklemmung: Zn-Druckguß/St
 Feder: X12CrNi177 (1.4310)
 Augenschraube: DIN 444 4.6 verzinkt M12x50
 Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C

Seil \varnothing : $D_o = \varnothing 2-5 \text{ mm}$
 Seilbefestigung: über Schnellspanneinrichtung (Quick-Fix)

Federrate: 2.1 N/mm
 Federhöchstkraft: 218 N

Gewicht: ca 0,5 kg
 Einbaulage: beliebig

Bemerkungen

Seil mit Zubehör auf Wunsch lieferbar.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Copyright reserved

14.03.2002