


**ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-W** [🔗](#)

Pignon lubrifiant pour chaîne

Pignon lubrifiant pour chaîne, denture inclinée
à gauche, arrivée lubrifiant radiale

Information technique

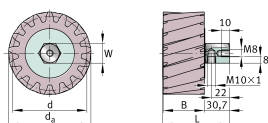

Votre alternative produit actuelle

Version	SL	Lubrication gears, left hand helical teeth
---------	----	--

Données techniques

	Regraissage des dentures	Utilisation
	à denture hélicoïdale à gauche	Design
	radiale	Alimentation en lubrifiant
	la mousse PU à cellules ouvertes	Matériaux
t _{op}	-30 °C ... +140 °C	Température de fonctionnement
	5 m/s	Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur
	Huile et graisse jusqu'à NLGI 2	Lubrifiant
m	2 mm	Module
z	17	Numéro de dents
d	36,08 mm	Diamètre primitif
d _a	40,1 mm	
B	20 mm	
L	51,4 mm	
β	19,53 °	Angle d'hélice
≈m	0,3 kg	Poids