


# ワンタッチエルボ QSLV-1/4-6

部品番号: 153088

★ Core product range

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角

FESTO

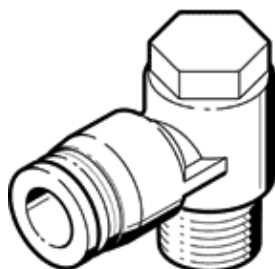

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	3.8 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
質量	32.5 g
エア接続ポート 1	R1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス