

RUOTA N 200X50/60 CRS 20


Serie Ruota N

Ruote in poliuretano termoplastico 58 Sh.D. con con mozzo in polyammide 6. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox a rullini standard o inox e foro passante.
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		0,940 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Portata		550 kg

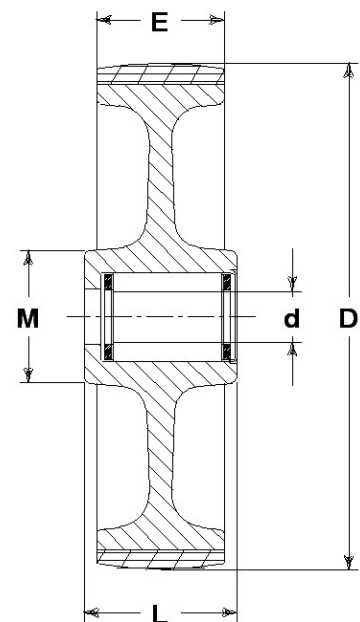

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).