




## Kantbeskyttelse

- Flexiform kantbeskyttelse

Kantbeskyttelse anvendes til at beskytte kabler og ledninger ført over skarpe kanter.

### Egenskaber og fordele

- Meget fleksibel
- Let montering uden lim
- Høj slidstyrke
- Effektiv fastholdelse

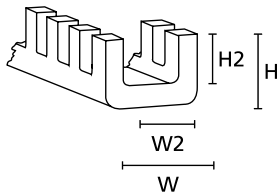

<b>MATERIALE</b>	Polyamid 6 (PA6)
<b>Driftstemperatur</b>	-60 °C til +95 °C, (+130 °C, 200 h)
<b>Brændbarhed</b>	Iht. UL94 HB
<b>Godkendelse</b>	PAN 6480-A



TYPE	Panel	B (W)	B (W2)	H (H)	H (H2)	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
G51NA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006821	251-21109
G51NB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006791	251-21209
G51NC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006845	251-21309
G51ND	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006869	251-21409
G51NE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660485961	251-21509
G51NF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006883	251-21609
G51NG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660485978	251-21709
G51NH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660194672	251-21809

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Flexiform kantbånd indeholder ikke lim og kan derfor ikke monteres udendørs.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.