

MERKMALE

- Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Drain-Draht
- Hochgeschwindigkeit-USB-Version 2.0
- Länge: 1,8 m
- Die Steckverbinder sind vernickelt und haben eine Belastung
- Eine schwarze PVC-Ummantelung und Steckverbinderkappen
- Durchmesser: 4 mm
- Für eine direkte Verbindung ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich

USB-A-auf-USB-A-USB-Kabel von RS Pro, 1,8 m

RS Best.-Nr. 182-8546



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro bietet ein kostengünstiges USB-A-Stecker-auf-USB-A-Kabel. Dieses USB-Kabel wurde nach Industriestandards entwickelt und wurde für den Anschluss eines USB-A-Peripheriegeräts an einen Computer oder ein anderes USB-Gerät entwickelt, die beide über USB-Buchsen vom Typ A verfügen.

Allgemeine Spezifikationen


USB-Typ	USB 2.0
Steckverbinder A	Stecker USB A
Steckverbinder Typ A	USB
Steckverbinder A Geschlecht	Stecker
Steckverbinder B	Stecker USB A
Steckverbinder Typ B	USB A
Steckverbinder B Geschlecht	Stecker
Material der äußeren Ummantelung	PVC
Mantelfarbe	Schwarz
Steckverbinderbeschichtung	Nickel
Anwendungen	Computermaus, Tastaturen, Host-Computer, Tablets, Anschluss an Smart-TVs, Spielekonsolen

Mechanische Spezifikationen

Länge	1.8m
--------------	------

Zulassungen

Normen erfüllt	RoHS, CE, REACH
-----------------------	-----------------

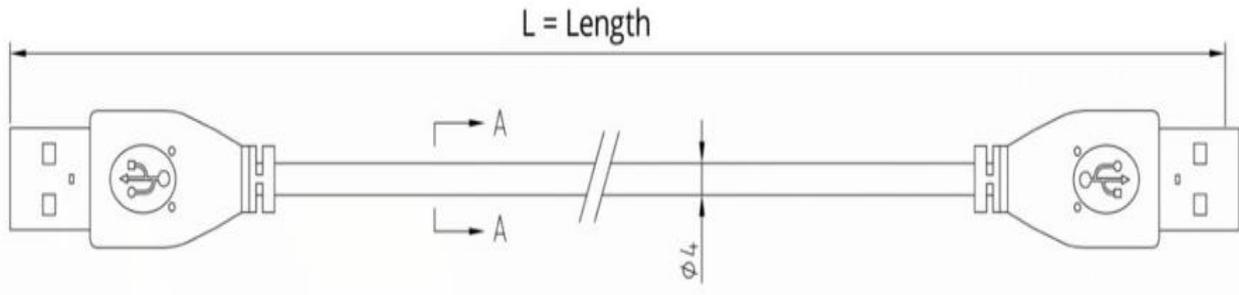

- 1 ——— 1
- 2 ——— 2
- 3 ——— 3
- 4 ——— 4
- Shell ——— Shell

Item Name		Description
CONDUCTOR A	Material	7/0.12mm BCX1P
CONDUCTOR B	Material	7/0.12mm BCX2C
INSULATOR	Material	PE+PVC
SHIELD	Material	AL/FOIL
BRAID	Material	64/0.12mm ALMG
Drain wire	Material	0.25mm Cu
OUTER JACKET	OD	4mm
	COLOR	BLACK