

Altis™ équipements (suite)



346 23



345 81 verticale



345 81 horizontale

Emb. Réf. Plaques perforées

Acier zingué bichromaté, épaisseur 20/10^e
 Pour les armoires assemblables, elles peuvent se monter directement sur l'ossature, en fond d'armoire ou sur le côté
 Pour les armoires monoblocs, elles se montent à l'aide des montants profilés ou des traverses perforées 2 rangées
 Pour la largeur 1 600 mm, possibilité de réaliser des châssis séparés de 800 mm
 Charge admissible : 50 kg/m²
 Livrées avec visseries de fixation

Pour armoires (mm)

	Hauteur	Largeur ou profondeur	Poids (kg)	Volume (dm ³)
	800			
1	346 20	400	2	6,5
1	346 21	500	2,3	8,7
1	346 22	600	2,8	10,9
1	346 23	800	3,5	15,2
1	346 24	1 000	4,7	18,4
1	346 25	1 200	5,8	23,9
	1 000			
1	346 30	400	2,4	8,33
1	346 31	500	2,8	11,10
1	346 32	600	3,6	13,9
1	346 33	800	4,6	16,3
1	346 34	1 000	7	23,6
1	346 35	1 200	8,5	28,3

Clips-écrou pour plaques perforées

Livrés sans vis

100	364 40	Pour vis M4
100	364 41	Pour vis M5
100	364 42	Pour vis M6



Plaques partielles pleines

Tôle d'acier galvanisée, épaisseur 20/10^e
 Pour les armoires assemblables, utilisation en tablettes, en plaques de fond ou en latéral
 Livrées avec visseries de fixation

Pour armoires (mm)

	Largeur	x	Profondeur	Poids (kg)	Volume (dm ³)	
1	345 81	600	x	400	3	4,5
1	345 82	800	x	400	4,2	6,3
1	345 86	600	x	500	3,8	6
1	345 87	800	x	500	5,3	8,4
1	345 91	600	x	600	4,8	7,5
1	345 92	800	x	600	6,4	10,5
1	345 97	800	x	800	8,8	14,7
1	345 88	1 000	x	500	6	7,89
1	345 93	1 000	x	600	7	9,81

Visseries pour plaques partielles pleines

100	347 46	A utiliser avec tournevis PZ
100	347 47	Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5 x 16
		Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5 x 19



accessoires pour constitution de châssis

Emb. Réf. **Equerre-goujon pour fixation de plaques ou châssis**



1 367 40 Pour coffrets Atlantic

Montants à couper

10 361 92 **Lina 25**
Long. 3 m - Profil

10 361 94 Long. 2 m - Profil

10 **389 71**
Rail en C
Longueur 2 m

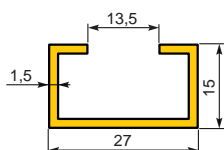
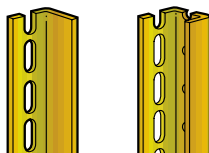


Rails à couper zingués bichromatés

10 **374 02** Longueur 2 m
EN 50035

10 **374 04** EN 50022 prof. 7,5 mm

  10 **374 07** Symétrique prof. 15 mm



accessoires pour fixation de l'appareillage

Emb. Réf. **Clips écrou pour montants et plaques perforées Lina 25**

100 **364 40** Livrés sans vis

100 **364 41** Pour vis M4

100 **364 42** Pour vis M5

100 **364 42** Pour vis M6



Clips-écrou

50 347 48 Pour bâti d'armoire et traverses avec picots qui assurent la continuité des masses

50 347 49 Pour vis M6

50 347 49 Pour vis M8

Fixocap pour rails EN 50035

	Partie supérieure	Partie inférieure	Coloris
100	364 57	Vis M 4 mm	Bleu
100	364 58	Vis M 3 mm	Crème
100	364 59	Vis M 5 mm	Noir
100	364 60	Vis M 4 mm	Blanc
100	364 65	Vis M 6 mm	Gris



Fixobar pour rails EN 50035

100 364 61 Vis M 4 mm

100 364 62 Vis M 5 mm

100 **364 63** Vis M 6 mm



20 **364 66** **Adaptateur** pour montage sur rail d'un appareil à fixation pour rail

