

# PSB 4/7/6 - 测试插头插片

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303299>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，位数: 1，颜色: 银色



## 优势

- 测试插座PSB ...用于建立可靠的连接
- 所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井
- 所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井

## 商业数据

订货号	0303299
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码590 (C-1-2019)
GTIN	4017918000417
单件重量 (含包装)	2.25 g
单件重量 (不含包装)	2.17 g
原产地	PL

# PSB 4/7/6 - 测试插头插片

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303299>



## 技术数据

### 产品属性

 
产品类型	测试插座
位数	1

### 连接数据

连接方式	直插式连接
------	-------

### 尺寸

尺寸图	
宽度	6 mm
高度	6 mm
引脚直径	4.1 mm



### 材料规格

颜色	银色
接触件材料	镀银黄铜

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

# PSB 4/7/6 - 测试插头插片


0303299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303299>



## 图纸

尺寸图

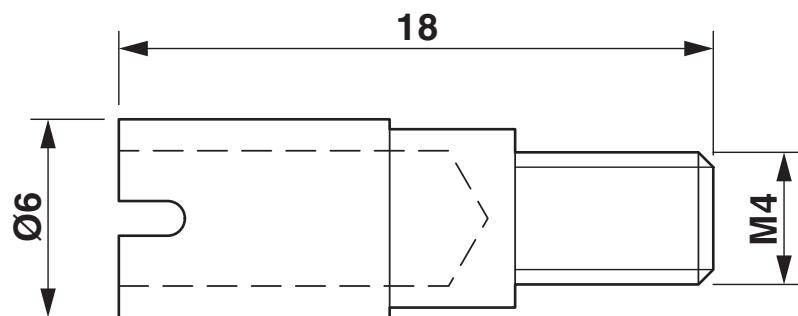

# PSB 4/7/6 - 测试插头插片

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0303299>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)