


## 特点

- 非熔丝端子排
- 尼龙主体
- 镀镍黄铜夹

## RS Pro 6mm<sup>2</sup>、m<sup>2</sup>、尼龙非 熔丝 Terminal 400V

RS 号: 492-8716

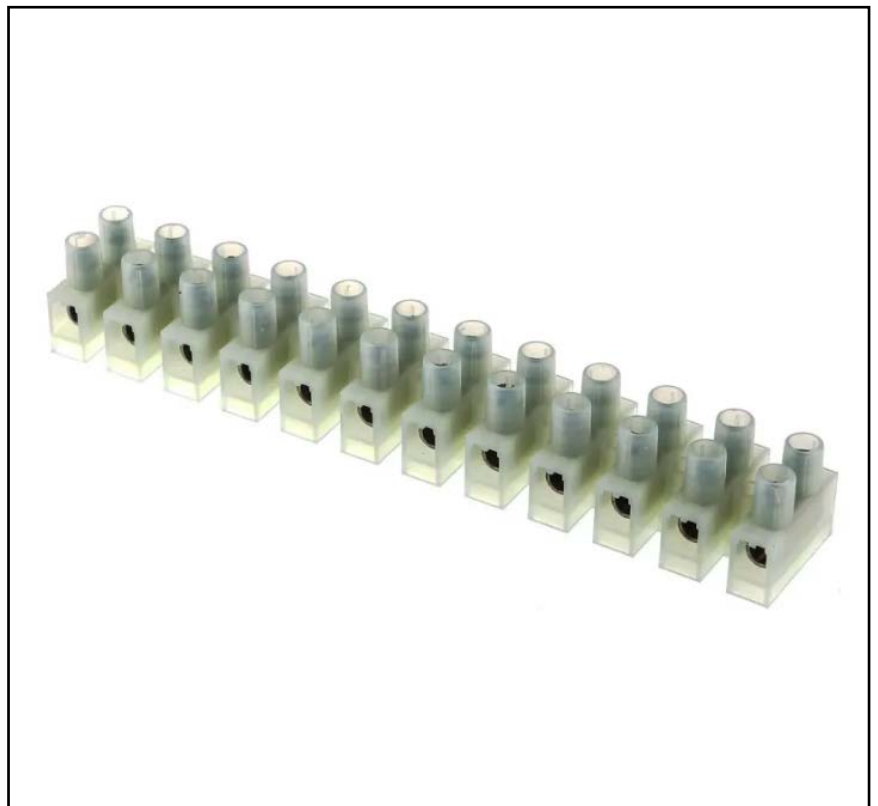

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 产品说明

此款 RS PRO 非熔丝端子排为线对线连接提供了可靠且经济高效的解决方案。此尼龙 Terminal 端子块具有快速咬接主体、可让您轻松缩短长度、从而实现高度自定义的连接器解决方案。

### 一般规格

熔丝	否
安装类型	通孔
触点材料	黄铜
终止方法	拧紧
触点镀层	镍
颜色	自然
材料	尼龙
电线保护	是的
路数	12.
应用	将照明连接到开关、将接线连接到接地、 hvac 系统、电源

### 电气规格

额定电流	41A
额定电压	400V
测试电压	2500V

## 机械规格

电线尺寸	6mm <sup>2</sup>
节距	12mm
螺钉尺寸	m3.5 x 6mm

## 操作环境规格

最高工作温度	125°C
--------	-------

## 认证

符合标准	rohs 、 ce 、 ul 94V 695-2 、 iec 695-2-1 、 2
------	--

