



EHMANN

Universal Steckdosenleiste 5-fach mit 5 Schaltern

Art-Nr.: 0202x00052301 (1,5 m Zul.) | 0202x00052303 (3 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 103 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

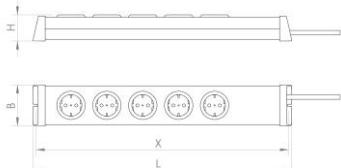
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Jede Steckdose wird einzeln mit je einem Schalter geschaltet



Universal Steckdosenleiste 5-fach mit 5 Schaltern

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 5 x 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch: < 0,5 W je Schalter Schutzart: IP20	  	
		
(Abbildung ähnlich)		590 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 582 mm Befestigungsmaß
Art.-Nr. 0202x00052301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0202x00052303 (3 m Zul.)	EAN 4012096024415 EAN 4012096024309	VPE 10 VPE 10