


M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Product ID: SAT32M225

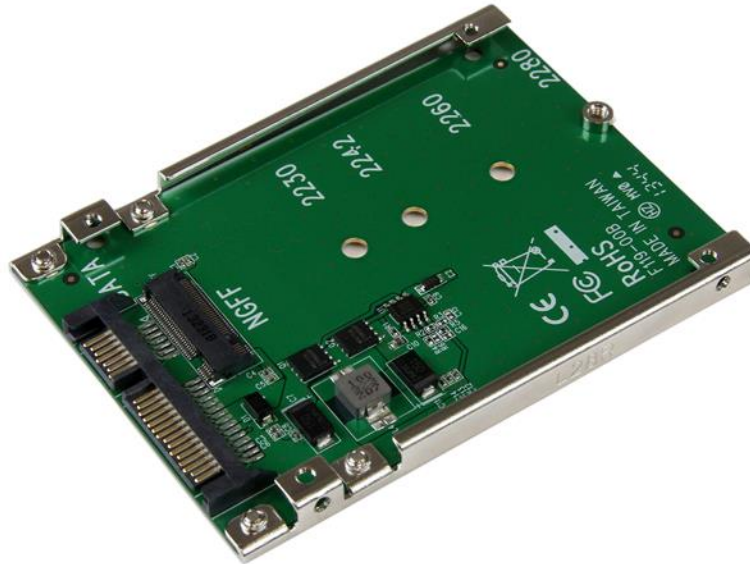

Optimieren Sie Ihre Systemleistung mit dem SAT32M225 M.2 SSD-zu-SATA-Adapter mit der Geschwindigkeit einer M.2-SSD in jeder 2,5-Zoll-SATA-Anwendung.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit einem M.2 SSD, und reduzieren Sie so Engpässe in der Datenübertragung durch Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Mit M.2 SSDs sparen Sie auch Geld dank niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu regulären Laufwerken.

Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung.

Der SAT32M225 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verwandeln Sie ein ungenutztes M.2 (NGFF)-Laufwerk in ein reguläres 2,5-Zoll-SATA-Solid State-Laufwerk
- Wiederherstellen/Sichern von Daten auf einem M.2 (NGFF)-Laufwerk mit einem standardmäßigen SATA-Computer
- Zugriff auf M.2 (NGFF)-Laufwerke von einer externen Quelle, z. B. SATA-Laufwerkgehäuse oder Dockingstation

Features

- Stahlmontagehalterung für offene Rahmen
- Unterstützt 2,5-Zoll-SATA-Schächte von 7 mm oder mehr
- Unterstützt M.2-SSDs mit Key B
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
- Unterstützt M.2-SSDs voller Länge (2230, 2242, 2260, 2280)
- Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	1
	Laufwerkinstallation	Fest
	Laufwerktyp	M.2 SATA (NGFF, B-Key)
	Schnittstelle	SATA
	Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	2230 2242 2260 2280
	Leistung	Allgemeine Spezifikationen
Hot Swap-Funktion		Nein
Max. Datenübertragungsrate		6 Gbit/s
Typ und Rate		SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
	Laufwerksteckverbinder	1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Umwelt	Betriebstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	2.8 in [70 mm]
	Produktgewicht	1.3 oz [36 g]
	Produktgröße	0.3 in [7 mm]
	Produktlänge	3.9 in [100 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [102 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - M.2 NGFF SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-SSD-Konverter 1 - Montage-Schraubenset 1 - Installationshandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.