




Produktname | *Product name*: AES1.4
 Artikelnummer | *Part Number*: 1260-0015
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810903
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: ka / 2023-12-20

| Version | Änderung <i>Change</i> | Datum <i>Date</i> | Name |
|---------|----------------------------------|---------------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| V01 | Drawing changed, Tolerance added | 2024-11-07 | ka |
| V00 | --- | 2024-01-05 | mb |

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V50

Zeichnung | *Drawing*:

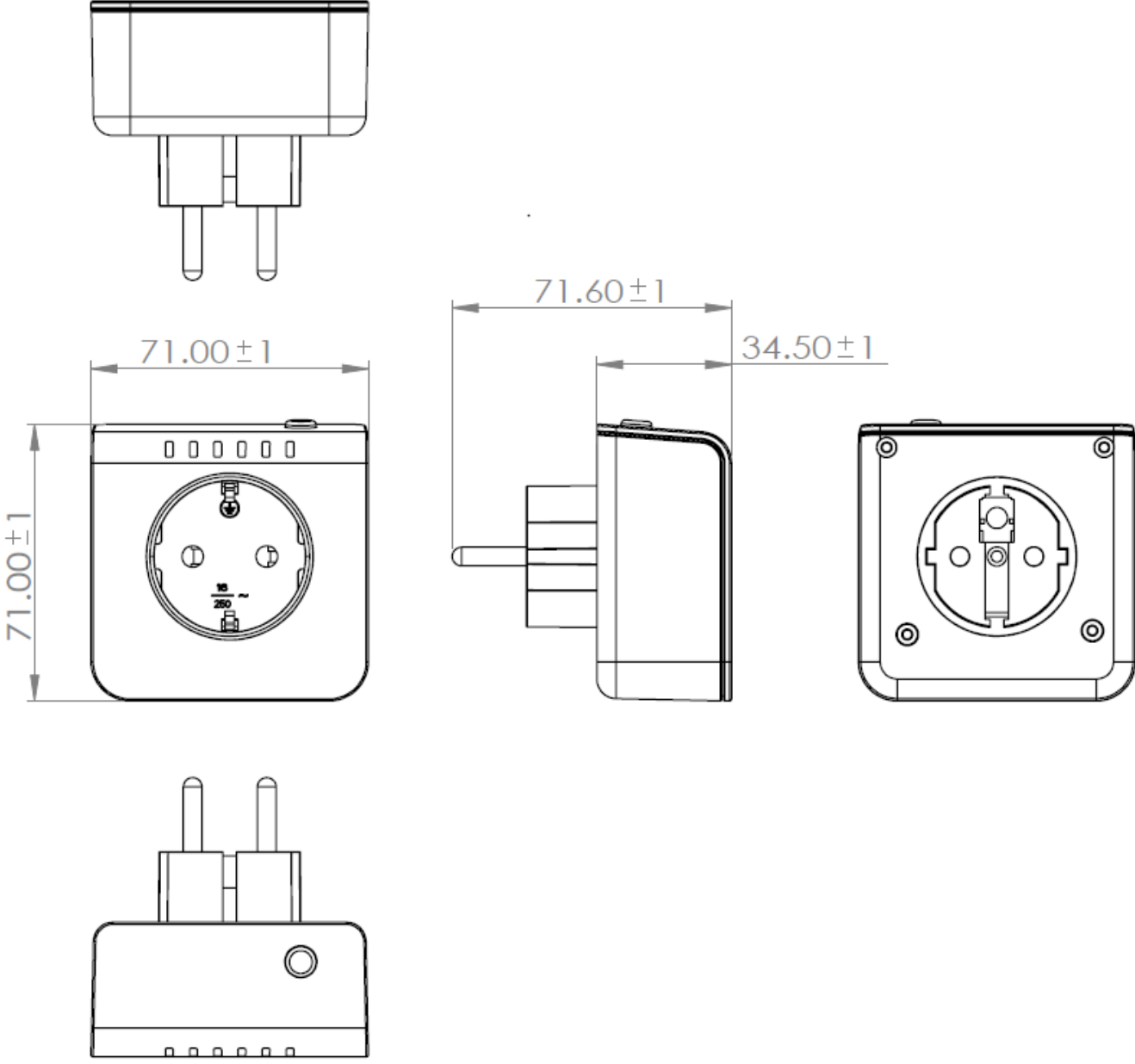

Technische Daten:



| | | | |
|--|--|--|---|
| AC Eingangsstecker: | SCHUKO-Stecker | <i>AC input plug:</i> | <i>SCHUKO plug</i> |
| AC Eingangs- und Ausgangs-Spannung: | 230 V \pm 10 % | <i>AC input and output voltage:</i> | 230 V \pm 10 % |
| AC Eingangs- und Ausgangs-Frequenz: | 50 Hz | <i>AC input and output frequency:</i> | 50 Hz |
| AC Anschluss-Strom: | Max. 16 A | <i>AC connection current:</i> | Max. 16 A |
| AC Anschluss-Leistung: | Max. 3680 W | <i>AC connection power:</i> | Max. 3680 W |
| Schutzklasse: | I | <i>Protection class:</i> | <i>I</i> |
| Zeitschaltuhrvariante: | Einstellbare Timer Steckdose. | <i>Mains socket time switch variant:</i> | <i>Adjustable mains socket time switch.</i> |
| Einstellbare Laufzeiten (über einen Taster): | 15 Minuten 30 Minuten 1 Stunde 2 Stunden 4 Stunden 10 Stunden | <i>Selectable running times (with a button):</i> | 15 minutes 30 minutes 1 hour 2 hours 4 hours 10 hours |
| Anzeige: | Restlaufzeit über LED | <i>indicator:</i> | <i>Remaining running time over LED</i> |
| Schutzart: | IP20 | <i>Ingress Protection Marking:</i> | <i>IP20</i> |
| Gehäusematerial: | PC | <i>Housing material:</i> | <i>PC</i> |
| Gehäusetypp: | Steckergehäuse | <i>Housing type:</i> | <i>Plug-in case</i> |
| Gehäusefarbe: | Schwarz | <i>Housing colour:</i> | <i>Black</i> |
| Betriebstemperatur: | -10 °C...40 °C | <i>Operating temperature:</i> | -10 °C...40 °C |
| Approbationen: | CE | <i>Approvals:</i> | <i>CE</i> |
| Gewicht: | 120 g | <i>Weight:</i> | 120 g |
| Steckdose: | SCHUKO-Buchse | <i>Mains socket:</i> | <i>SCHUKO socket</i> |
| Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja | <i>Mains socket with increased touch protection:</i> | Yes |
| Lagertemperatur: | -20 °C...50 °C | <i>Storage temperature:</i> | -20 °C...50 °C |
| Lieferumfang: | - Countdown Timer-Steckdose - Mehrsprachige Bedienungsanleitung | <i>Shipment:</i> | - <i>Countdown mains timer</i> - <i>Multilingual operating instruction</i> |
| Verpackung: | Farbige Faltschachtel | <i>Package:</i> | <i>Coloured folding box</i> |

Folgendes bezieht sich auf das ganze Dokument:

- * Alle nicht-mechanischen Messwerte haben \pm 10 % Toleranz, sofern nicht anders angegeben.
- * Mechanische Toleranzen: DIN 2768 c, sofern nicht anders angegeben.
- * Werte ohne Toleranzen sind typische Werte.

The following applies to the entire document:

- * All non-mechanical measurements have \pm 10 % tolerance unless otherwise stated.
- * Mechanical tolerances: DIN 2768 c unless otherwise stated.
- * Values without tolerances are typical values.