


Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern

Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs

Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière

ZG410 ZG410/SIL ZG425 ZG425/SIL

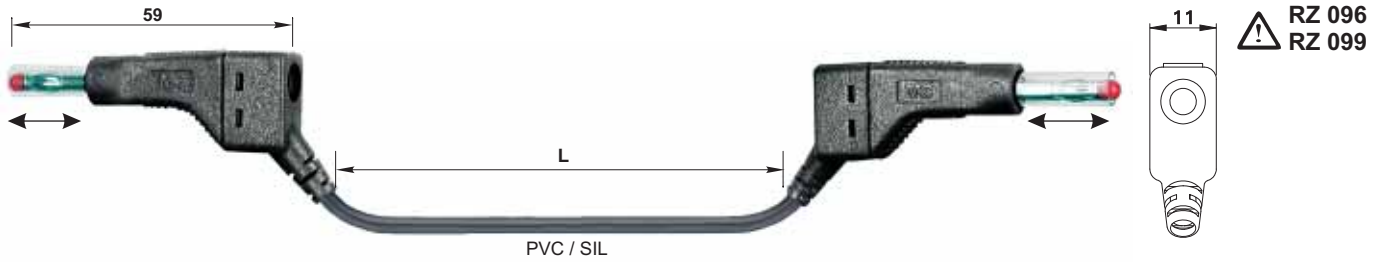


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends with retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
ZG410	64.9307-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Ni PVC ⚠ RZ 096	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
ZG410/SIL	64.9308-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Ni SIL ⚠ RZ 096	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
ZG425	64.9309-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Ni PVC ⚠ RZ 099	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
ZG425/SIL	64.9310-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Ni SIL ⚠ RZ 099	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28

XZG410 XZG410/SIL XZG425 XZG425/SIL

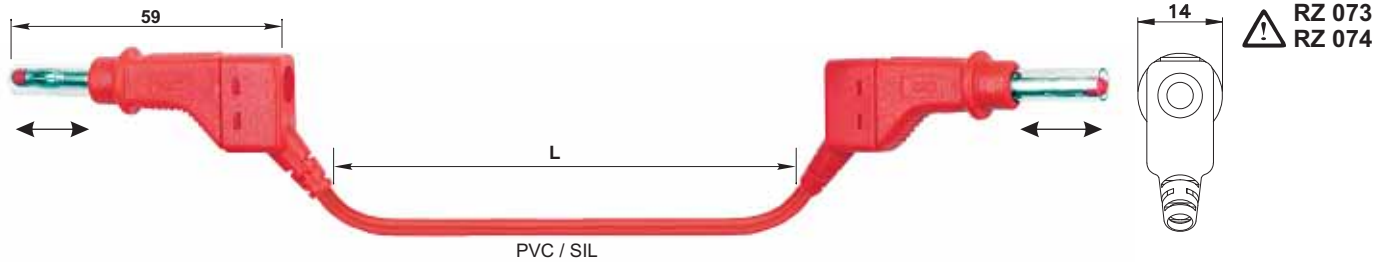

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone especially suitable for connecting electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. With stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, destinés à être utilisés exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité ! Equipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
XZG410	66.9405-□*	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm ²	Ni PVC CE ⚠ RZ 073	0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
XZG410/SIL	66.9406-□*	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm ²	Ni SIL CE ⚠ RZ 073	0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
XZG425	66.9407-□*	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Ni PVC CE ⚠ RZ 074	0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
XZG425/SIL	66.9408-□*	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm ²	Ni SIL CE ⚠ RZ 074	0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28