
L 13 W/640

Basic T5 Short | Fluorescentielampen van 16 mm, kort



Toepassingsgebieden

- Winkel
- Supermarkten en warenhuizen
- Openbare gebouwen

Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie
- Zeer goed lichtstroombehoud gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Slank en compact

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: tot max. 10.000 u (met QUICKTRONIC E-VSA)



Technische data


Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	13.00 W
Lamprendement (High Frequency gegevens 2)	Under clarification by authority and standardization body
Constructievermogen	13.00 W

Fotometrische data

Nominale lichtstroom bij 25 °C	830 lm
Lichtkleur	640
Licht kleur volgens EN 12464-1	Cool White

Afmetingen

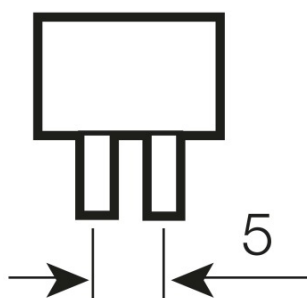

Buisdiameter	16 mm
Lengte	517.0 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	517.00 mm
Diameter	16.0 mm

Levensduur

Service levensduur	4500 h
Levensduur	8000 h ¹⁾
Gemiddelde levensduur van de lamp	5000 h
Nominale levensduur lamp	5000 h

¹⁾ Met de C-VSA / LV C-VSA

Aanvullende product data


Lampvoet	G5
Kwikgehalte	2.5 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Productdatasheet

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	A
Energy consumption	15 kWh/1000h

Lichtverdeling

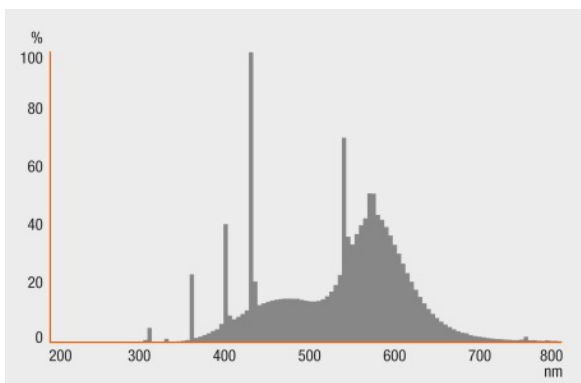

Stralingsverdeling

Systeme garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's



Garantie

 
Productdatasheet

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schakelschema

Schakelschema

Schakelschema

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321025531	L 13 W/640	Verzenddoos 10	105 mm x 56 mm x 540 mm	3.18 dm ³	758.00 g
4050300229515	L 13 W/640	Verzenddoos 25	106 mm x 115 mm x 550 mm	6.70 dm ³	1638.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

L 13 W/640

Basic T5 Short | Fluorescentielampen van 16 mm, kort

Productnaam	Productnaam E-VSA	EAN	Nominale stroom	Nominal wattage + Power loss	Nominale lichtstroom bij 35 °C	Aantal verlichtingspunten
L 13W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.08 A	15.00 W	950 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.08 A	15.00 W	950 lm	1