



Fiche technique

RS PRO Boîtiers hermétiquement scellés

Numéro de nomenclature : 1920717

FR




Détails du produit

Boîtier hermétique idéal pour les applications nécessitant une protection contre l'infiltration d'eau. Livré avec un joint en silicone qui fournit un indice IP64. Couvercle fabriqué avec évidement pour les claviers membrane et les recouvrements.


Caractéristiques et avantages

- Fabriqué en ABS
- Disponible en couleur noire
- Protection contre les liquides et les corps solides : Indice IP64
- Niveau de protection contre les chocs : IK07
- Livré avec joint silicone et quatre vis
- Couvercle avec évidement pour claviers et recouvrements

A |

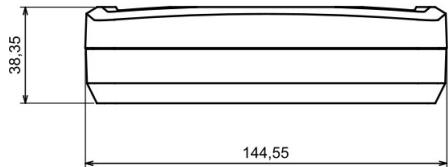

A-A

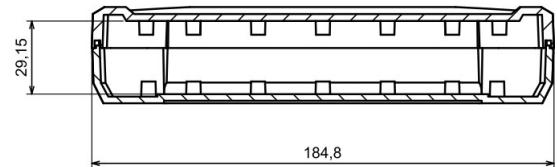


A |

Catégorie	Boîtiers spéciaux avec espace de visualisation
Type	Plein
Matériau	ABS
Variante	Hermétique (avec joint) (H)
Hauteur	38,5 mm
Largeur	144,6 mm
Longueur	184,7 mm
Couleur	Noir
Niveau de protection	IP64
Niveau de protection contre les chocs	IK07
Normes respectées	Conforme RoHS
Accessoires	Vis 3/30 : 4,0 pcs
Numéro de certificat	CE/031/18



Taille maxi du circuit imprimé

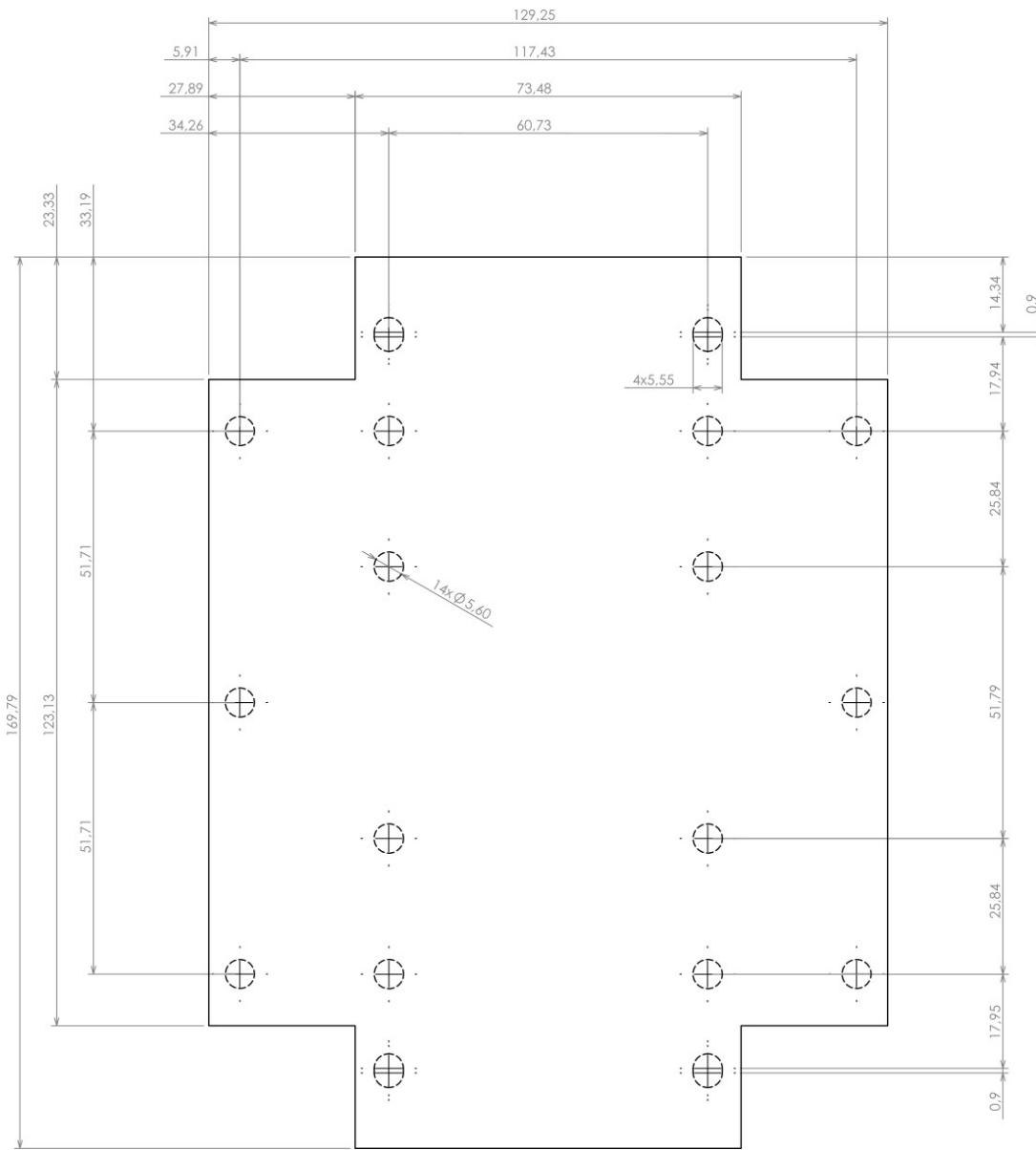

La ligne en pointillés indique le contour du bossage de montage sous la carte de circuit imprimé

Diamètre recommandé des trous de fixation Ø4 mm

Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de +/-0,5 mm