


特点

- 铝外壳接近开关
- 转换触点
- 预接线、0.7 m
- pvc 导线
- 蓝色铸锌箱、带槽固定
- 击穿电压: 340ac 交流 / 500dc 交流
- IP64 等级 - 防水
- 尺寸: 80mm x 19mm x 9.6mm (开关) 38mm x 25mm x 9.6mm (磁铁)
蓝线 = 通用 (可能为浅灰色)
- 棕色导线 = 常闭
- 黑线 = 常开

RS Pro 扁平 400V、co、2 a

RS 号

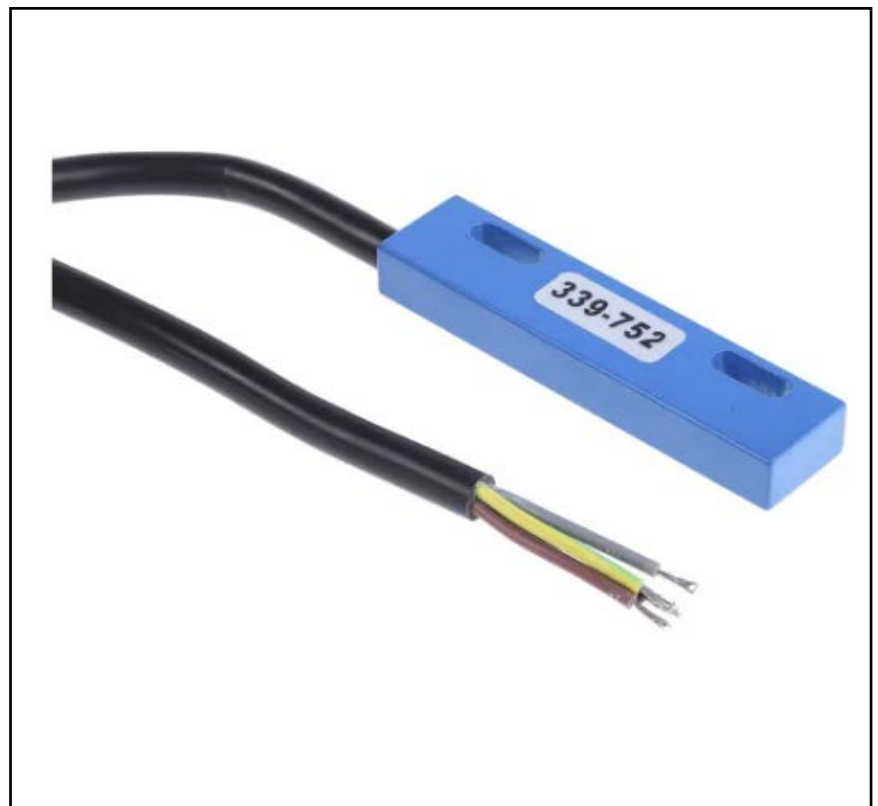

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

磁性接近开关

商品描述属性 1

RS Pro 接线接近开关、采用铝外壳、适用于恶劣环境。簧片开关是一种工业开关、用于中断或重定向电路中的电流。簧片开关由两个含铁簧片组成、采用小型玻璃外壳。当磁场向开关移动时、开关被磁化并移动。当磁场靠近时、簧片开关可以打开或关闭。

一般规格

开关类型	磁性接近
切换形状	扁平
正常状态配置	CO
刀和掷配置	单刀双掷
输出类型	打开 / 关闭
风格	转换
材料	蓝色粉末涂层铝 (箱)
应用	位置感应、线性执行器、安全开关、安全防护装置 / 设备

电气规格

切换距离	制造	休息
	15mm (带推荐磁铁)	24mm (带推荐磁铁)
Terminal	螺钉	
电缆	4 芯 0.75mm ² 黑色 pvc 绝缘、br / bl / bla / g&y	

联系数据	20°C 时的条件	最小	典型值	最大值) 以上
最大电流				2A
最大交流电压	交流			400V
最大直流电压	dc			250V
触点电阻				100mOhm

机械规格

尺寸	19.1mm x 79.4mm x 9.8mm
长度	19.1mm
深度	9.8mm
宽度	79.4mm
总长度	19.1mm

操作环境规格

最高工作温度	-10°C
最低工作温度	85°C

保护类别

ip 等级	IP64
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

磁性接近开关



DIMENSIONS

