


SL850 LED



- LED Akku Search Light
- 500 Meter Reichweite des Lichtstrahls
- 850 Lumen
- 3 Leuchtstufen: hoch / niedrig / orange blinken
- Geliefert mit Netz-Ladegerät und Auto-Ladegerät
- Akku-Ladeanzeige
- Wetter-resistente Gehäuse

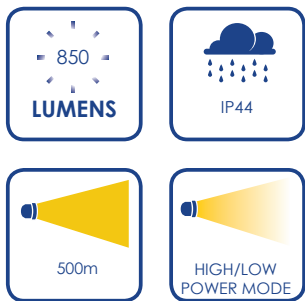

SL850

Das SL850 bietet eine verbesserte für schwere und ineffiziente Halogenstrahler Alternative, die Lichtausbeute entspricht 10 MCP ist für eine einzelne LED mit erweiterter Autonomie und müssen nicht ausgetauscht werden, wie das LED-Licht niemals brauchen werden, um ersetzt werden (Lebensdauer 50.000 Stunden). Das SL850 verfügt über zwei Modi der Beleuchtung, hoch und niedrig (wenn längere Lebensdauer der Batterie, die für den Benutzer). Die Lampe hat auch ein Blitzlicht gelb / orange auf der Rückseite, die in Notfällen oder als ein Mittel der Berichterstattung verwendet werden können.

SL850 LED	
Autonomy	4h 10h
Akku	4v 5.5Ah SLA
Gewicht (kg)	1.34
Box Gewicht (kg)	1.8
Dauer der Belastung	20h
Produkt-Größe (mm)	L226 x W165 x H179
Box Größe (mm)	L245 x W180 x H200
Teil N °.	NS850
CAT / PAD NO.	Coming soon

