



IMAGE
COMING SOON




87410-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butée à rouleaux cylindrique 874..-TV, à
plusieurs rangées

Information technique

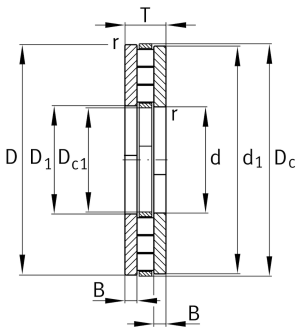

Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
D	110 mm	Diamètre extérieur
B	27 mm	Largeur
C _a	200.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	740.000 N	Charge stat. de base, axiale
n _G	3.600 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.200 1/min	Vitesse de base
≈m	1,27 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	107 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	54 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	52 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	110 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K87410-TV	Cage à rouleaux
GS87410	Rondèle logement
WS87410	Rondèle arbre