



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器 > 欧洲、中东和非洲 CPC



连接器产品类型: 外壳

Operating Voltage: 600 VDC

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 37

Sealable: 否

[所有 欧洲、中东和非洲 CPC \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	不带
Number of Positions	37
电源位置数量	0
信号位置数量	37

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

反向极性	否
端子类型	插针
端子保护	带有



机械附件		
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘	
螺丝/孔螺纹尺寸	1-3/8 - 18 UNEF-2A	
连接器安装类型	面板安装	
接合对准	带有	
接合固定	带有	
面板安装特性	带有	
接合对准类型	键控	
接合固定类型	螺纹连接	
壳体特性		
主体方向	直式	
壳体颜色	黑色	
外壳材料	聚酰胺	
圆形连接器壳体尺寸	23	
使用环境		
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]	
流体阻力	无	
操作/应用		
电路应用	电源和信号	
屏蔽	否	
行业标准		
UL 阻燃性等级	UL 94V-0	
UL 等级	获得认可	
获得 CSA 认证	是	
经 VDE 测试	否	
包装特性		
封装方法	Bag	
封装数量	25	
产品合规性		
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合	



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年6月（209） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 系列/零件编号 CAT-AM71-C83998I
欧洲、中东和非洲 CPC



TE 系列/零件编号 CAT-AM71-C83998H
CPC 电缆固定夹 EMEA

该系列中的其他产品 | AMP CPC




圆形电源连接器(513)



圆形连接器护套和应力消除(6)



密封和维修套管(2)

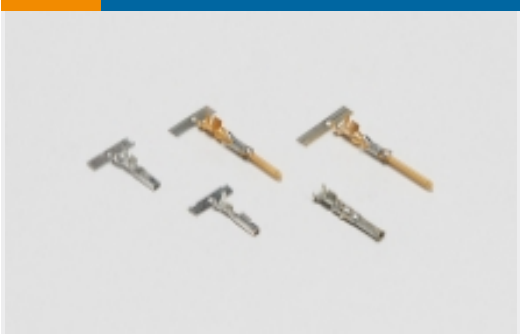

电源端子(5)



电路连接器后壳和夹具(56)



电路连接器密封件(35)



电路连接器盖帽(16)



电路连接器硬件(3)



电路连接器适配器(7)



电路连接器键控插头(2)

客户还购买了




TE 系列/零件编号182652-1
CPC 电缆固定夹 EMEA



TE 系列/零件编号182923-1
欧洲、中东和非洲 CPC



TE 系列/零件编号163081-8
欧洲、中东和非洲类型 III 端子条

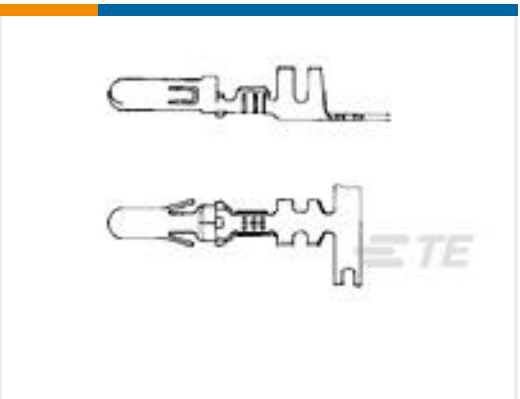

TE 系列/零件编号925715-2
MATENLOK PIN .140



TE 系列/零件编号925714-2
MATENLOK SOCKET.140



TE 系列/零件编号1-967622-1
定时器，连接器壳体



TE 系列/零件编号182930-1
CPC 电缆固定夹 EMEA

文档

产品图纸

CPC SQ.FL.RCPT STD SEX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_182918-1_C2.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_182918-1_C2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_182918-1_C2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

[MD_182918-1_041520182315_dmtec](#)

英文版本

[MD_182918-1_041520182315_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本