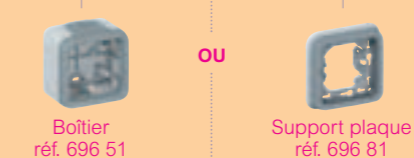


tableau d'équivalence
programme Plexo gris

NOUVEAU

| | ANCIENNE GAMME | | | | NOUVEAU PROGRAMME PLEXO | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|----|----------|---------|----------|
| | Plexo 55 Complet | Plexo 55 Composable | Sagane Plexo Complet | Sagane Plexo Composable | COMPOSABLE | | | COMPLET | | |
| | | | | | Mécanisme | Saillie | OU | Encastré | Saillie | Encastré |
| Va-et-vient | 916 05 | 917 05 + 917 51 | 867 00 | 840 02 + 864 00 + 855 00 | 695 11 | | | | 697 11 | 698 11 |
| Poussoir NO | 916 12 | 917 12 + 917 51 | | 840 04 + 864 00 + 855 00 | 695 40 | | | | 697 20 | |
| Prise de courant 2P+T à volet simple | 916 44 | 917 44 + 917 51 | 867 05 | 842 02 + 864 41 + 855 00 | 695 51 | | | | 697 31 | 698 31 |
| Double va-et-vient | 916 07 | 917 07 + 917 51 | 867 01 | 840 20 + 864 05 + 855 00 | 695 25 | | | | 697 15 | |
| Va-et-vient témoin sans neutre | 916 25 | | | 840 10 + 864 01 + 855 00 | 695 15 | | | | | |
| Va-et-vient témoin | 916 71 + 899 06 | | | 840 08 + 899 06 + 864 01 + 855 00 | 695 12 | | | | 697 12 | |
| Va-et-vient lumineux | 916 71 + 899 07 | | | 840 02 + 899 07 + 864 01 + 855 00 | 695 13 | | | | 697 13 | |
| Va-et-vient + poussoir NO + NF lumineux | | | | 840 24 + 899 07 + 864 06 + 855 00 | 695 19 | | | | | |
| Inter bipolaire | 916 02 | 917 02 + 917 51 | | 840 12 + 864 02 + 855 00 | 695 30 | | | | | |
| Permutateur | 916 10 | | | 840 06 + 864 00 + 855 00 | 695 21 | | | | | |
| Poussoir carillon | 916 19 | | | | 695 05 | | | | | |
| Poussoir inverseur NO + NF porte-étiquette | | | 867 03 | 840 04 + 864 03 + 855 00 | 695 44 | | | | | 698 24 |
| Poussoir NO porte-étiquette lumineux | 916 14 + 899 07 | | | | 695 43 | | | | | |
| Poussoir inverseur NO + NF | 916 27 | 917 27 + 917 51 | | 840 04 + 864 00 + 855 00 | 695 41 | | | | | |
| Poussoir inverseur NO + NF lumineux | 916 27 + 899 07 | 917 27 + 899 07 + 917 51 | 867 02 + 899 07 | 840 04 + 899 07 + 864 01 + 855 00 | 695 44 | | | | | 698 21 |
| Poussoir lumineux NO | 916 12 + 899 07 | 917 12 + 899 07 + 917 51 | | | 695 42 | | | | 697 22 | |
| Double poussoir NO + NF | | 917 87 + 917 51 | | 840 22 + 864 05 + 855 00 | 695 45 | | | | | |
| Double poussoir lumineux NO + NF | | | | 840 22 + 899 07 + 864 06 + 855 00 | 695 46 | | | | | |
| Inter automatique sans neutre | 916 20 | | | 841 00 + 864 23 + 855 00 | 695 00 | | | | | |
| Inter crépusculaire | 916 86 | | | | 695 17 | | | | | |
| Inter temporisé sans neutre | 916 03 | | 867 04 | 846 22 + 864 30 + 855 00 | 695 04 | | | | | |
| Inter temporisé 3 fils | 916 04 | | | 846 20 + 864 01 + 855 00 | 695 04 | | | | | |
| Inter à clé 2 positions | 916 21 | 917 21 + 917 51 | | 840 42 + 864 30 + 855 00 | 695 34 | | | | | |
| Inter à clé 3 positions | 916 22 | 917 22 + 917 51 | | 840 43 + 864 30 + 855 00 | 695 35 | | | | | |
| Adaptateur à volet | | 917 30 + 917 51 | | | 695 80 | | | | | |
| Coup de poing à impulsion | 916 16 | 917 16 + 917 51 | | | 695 47 | | | | | |
| Coup de poing à clé | 916 17 | 917 17 + 917 51 | | | 695 48 | | | | | |
| Coup de poing 1/4 de tour | 916 18 | 917 18 + 917 51 | | | 695 49 | | | | | |
| Thermostat | 916 84 | | | | 695 08 | | | | | |
| Commande de volets roulant double va-et-vient | 916 08 | | | 840 26 + 864 06 + 855 00 | 695 38 | | | | | |
| Commande de volets roulant double poussoir | 916 15 | | | 840 28 + 864 06 + 855 00 | 695 39 | | | | | |
| Voyant de balisage | 916 74 | | | 847 40 + 864 86 + 855 00 | 695 83 | | | | | |
| Lampe de balisage autonome | | | | 847 42 + 864 86 + 855 00 | 695 09 | | | | | |
| Prise de courant 2P+T à volet à détrompage | 916 45 | | | | 695 53 | | | | | |
| Prise de courant 2P+T contact latéral | 916 41 | | | 842 10 + 864 46 + 855 00 | 695 70 | | | | | |
| Prise de courant 2P+T volet auto | 916 47 | | | | 695 55 | | | | | |
| Sortie de câbles | 916 90 | | | 848 02 + 864 98 + 855 00 | | | | | 697 45 | 698 48 |
| Sortie de câbles équipée | | | | 848 03 + 864 98 + 855 00 | | | | | | 698 49 |
| Détecteur de gaz | 916 81 | | | | 695 92 | | | | | |
| Détecteur d'inondation | 916 82 | | | | 695 93 | | | | | |
| Détecteur de température | 916 83 | | | | 695 94 | | | | | |
| Obturbateur | | 917 98 + 917 51 | | 848 00 + 864 00 + 855 00 | 695 37 | | | | | |
| Prise de courant 2 x 2P+T horizontal | 916 62 | | | | 695 62 | 696 72 | | 696 83 | | |
| Prise de courant 2 x 2P+T vertical | 916 63 | | | | 695 63 | 696 61 | | 696 85 | | |
| Prise de courant 3 x 2P+T horizontal | 916 64 | | | | 695 64 | 696 80 | | 696 87 | | |
| Prise de courant différentielles 10 MA | 916 33 | | | | 695 66 | 696 72 | | 696 83 | | |
| Prise de courant différentielles 30 MA | 916 34 | | | | 695 67 | 696 72 | | 696 83 | | |



 

 







Références en rouge : Produits nouveaux

tableau d'équivalence

programme Plexo blanc

NOUVEAU

|  | ANCIENNE GAMME | | | | NOUVEAU PROGRAMME PLEXO | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|---|
| | Plexo 55 Complet | Plexo 55 Composable | Plexo Complet | Sagane Plexo | COMPOSABLE | | | COMPLET | |
| | Saillie  | Saillie  | Encastré  | Encastré  | Mécanisme  | Saillie  | Encastré  | Saillie  | Encastré  |
| Va-et-vient | 903 05 | 917 82 + 917 91 | 867 20 | 840 02 + 865 00 + 855 10 | 696 11 | | | | 698 51 |
| Poussoir NO | 903 12 | 917 84 + 917 91 | | 840 04 + 865 00 + 855 10 | 696 30 | | | | |
| Prise de courant 2P+T à volet simple | 903 44 | 917 83 + 917 91 | 867 25 | 842 02 + 865 41 + 855 10 | 696 21 | | | | 698 70 |
| Double va-et-vient | 903 07 | | 867 21 | 840 20 + 865 05 + 855 10 | 696 25 | | | | 696 55 |
| Va-et-vient témoin sans neutre | 903 25 | | | 840 10 + 865 01 + 855 10 | 696 15 | | | | |
| Va-et-vient témoin | 903 71 + 899 06 | | | 840 08 + 865 01 + 899 06 + 855 10 | 696 12 | | | | |
| Va-et-vient lumineux | 903 71 + 899 07 | | | 840 02 + 865 01 + 899 06 + 855 10 | 696 13 | | | | |
| Inter bipolaire | | | | 840 12 + 865 02 + 855 10 | 696 27 | | | | |
| Poussoir inverseur porte étiquette NO+ NF | | | 867 23 | 840 04 + 865 03 + 855 10 | 696 34 | | | | 698 64 |
| Poussoir inverseur NO + NF | 903 27 | | 867 22 | | 696 31 | | | | |
| Poussoir inverseur NO + NF lumineux | 903 27 + 899 07 | | 867 22 + 849 23 | 840 04 + 899 07 + 865 01 + 855 10 | 696 34 | | | | 698 61 |
| Poussoir lumineux NO | 903 12 + 899 07 | 917 84+899 07 917 91 | | | 696 32 | | | | |
| Poussoir lumineux porte-étiquette NO | 903 14 + 899 07 | | | | 696 33 | | | | |
| Double poussoir NO + NF | | | | 840 22 + 865 05 + 855 10 | 696 35 | | | | |
| Double poussoir lumineux NO + NF | | | | 840 22 + 899 07 + 865 06 + 855 10 | 696 36 | | | | |
| Inter automatique sans neutre | | | | 841 00 + 865 23 + 855 10 | 695 00 | | | | |
| Inter crépusculaire | 903 86 | | | | 696 17 | | | | |
| Inter temporisé sans neutre | 903 03 | | 867 24 | 846 22 + 865 30 + 855 10 | 696 04 | | | | |
| Inter temporisé 3 fils | 903 04 | | | 846 20 + 865 01 + 855 10 | 696 04 | | | | |
| Commande de volets roulant double poussoir | 903 15 | | | 840 28 + 865 06 + 855 10 | 696 29 | | | | |
| Voyant de balisage | 903 74 | | | 847 40 + 865 86 + 855 10 | 695 83 | | | | |
| Lampe de balisage autonome | | | | 847 42 + 865 86 + 855 10 | 695 09 | | | | |
| Prise de courant 2P+T à volet à détrompage | 903 45 | | | | 696 23 | | | | |
| Prise de courant 2P+T contact latéral | 903 41 | | | | 696 40 | | | | |
| Sortie de câble | | | | 848 02 + 865 98 + 855 10 | | | | 697 79 | 698 88 |
| Sortie de câble équipée | | | | 848 03 + 865 98 + 855 10 | | | | | 698 89 |
| Prise de courant 2 x 2P+T horizontal | | | | | 696 42 | 696 90 | 696 94 | | |
| Prise de courant 2 x 2P+T vertical | | | | | 696 43 | 696 91 | 696 96 | | |
| Prise de courant 3 x 2P+T horizontal | | | | | 696 44 | - | 696 98 | | |
| Prise de courant différentielles 30 MA | 903 34 | | | | 696 45 | 696 90 | 696 94 | | |



 

 
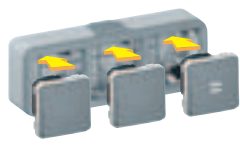
 

 

 Boîtier réf. 696 89 OU Support plaque réf. 696 92

Références en rouge : Produits nouveaux

tableau d'équivalence

programme Plexo gris

NOUVEAU

|  Composition 2 postes | ANCIENNE GAMME | | | NOUVEAU PROGRAMME PLEXO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mécanismes | Boîtiers | | Mécanismes | Boîtiers | |
| |  +  |  Horizontal |  Vertical |  +  |  Horizontal |  Vertical |
| Va-et-vient + va-et-vient | 917 05 + 917 05 | 917 72 | 917 61 | 695 11 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| Double va-et-vient + va-et-vient | 917 07 + 917 05 | 917 72 | 917 61 | 695 25 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| Va-et-vient lumineux + va-et-vient | | | | 695 13 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| Va-et-vient lumineux + va-et-vient lumineux | | | | 695 13 + 695 13 | 696 72 | 696 61 |
| Va-et-vient lumineux + poussoir lumineux + va-et-vient | | | | 695 19 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| 2 va-et-vient lumineux + poussoir lumineux | | | | 695 19 + 695 19 | 696 72 | 696 61 |
| Va-et-vient témoin et va-et-vient | | | | 695 12 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| Va-et-vient + poussoir | 917 05 + 917 12 | 917 72 | 917 61 | 695 11 + 695 40 | 696 72 | 696 61 |
| Va-et-vient + poussoir lumineux | 917 05 + 917 12 + 899 07 | 917 72 | 917 61 | 695 11 + 695 42 | 696 72 | 696 61 |
| Inter auto 2 fils avec dérogation + va-et-vient | | | | 695 01 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| Inter auto 3 fils sans dérogation + va-et-vient | | | | 695 02 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| Inter auto 2 fils sans dérogation + prise | | | | 695 00 + 695 51 | 696 72 | 696 61 |
| Inter auto 2 fils sans dérogation + va-et-vient | | | | 695 00 + 695 11 | 696 72 | 696 61 |
| Va et vient + prise de courant | 917 05 + 917 44 | 917 72 | 917 61 | 695 11 + 695 51 | 696 72 | 696 61 |
| Poussoir + prise de courant | 917 12 + 917 44 | 917 72 | 917 61 | 695 40 + 695 51 | 696 72 | 696 61 |
| Va-et-vient lumineux + prise de courant | | | | 695 13 + 695 51 | 696 72 | 696 61 |
| Poussoir lumineux + prise de courant | 917 12 + 899 07 + 917 44 | 917 72 | 917 61 | 695 42 + 695 51 | 696 72 | 696 61 |
| Prise de courant + prise de courant | 917 44 + 917 44 | 917 72 | 917 61 | 695 51 + 695 51 | 696 72 | 696 61 |
| Prise de courant précâblée | | | | 695 62 ou 695 63 | 696 72 ou | 696 61 |
| | | | | | | |
|  Composition 3 postes |  +  +  +  | | |  +  +  +  | | |
| 3 prises de courant | 917 44 + 917 44 + 917 44 | 917 81 | | 695 51 + 695 51 + 695 51 | 696 80 | |
| 3 prises de courant précâblées | | | | 695 64 | 696 80 | |
| 2 prises de courant + RJ 45 cat 6 FTP | 917 44 + 917 44 + 917 30 + 742 91 | 917 81 | | 695 51 + 695 51 + 695 60 | 696 80 | |
| 2 prises de courant + va-et-vient | 917 44 + 917 44 + 917 05 | 917 81 | | 695 51 + 695 51 + 695 11 | 696 80 | |
| 3 va-et-vient | 917 05 + 917 05 + 917 05 | 917 81 | | 695 11 + 695 11 + 695 11 | 696 80 | |
| 2 va-et-vient + 1 poussoir | 917 05 + 917 05 + 917 12 | 917 81 | | 695 11 + 695 11 + 695 40 | 696 80 | |
| Va-et-vient lumineux + va-et-vient + prise de courant | | | | 695 13 + 695 11 + 695 51 | 696 80 | |