


75 - Klucze fajkowe przelotowe kute 6-kątne x 6-kątne metryczne



Description:

- Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siłą.
- Główka krótka i główka długa: 6-kątne.
- Główka krótka przelotowa umożliwia przejście szpilek.
- Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

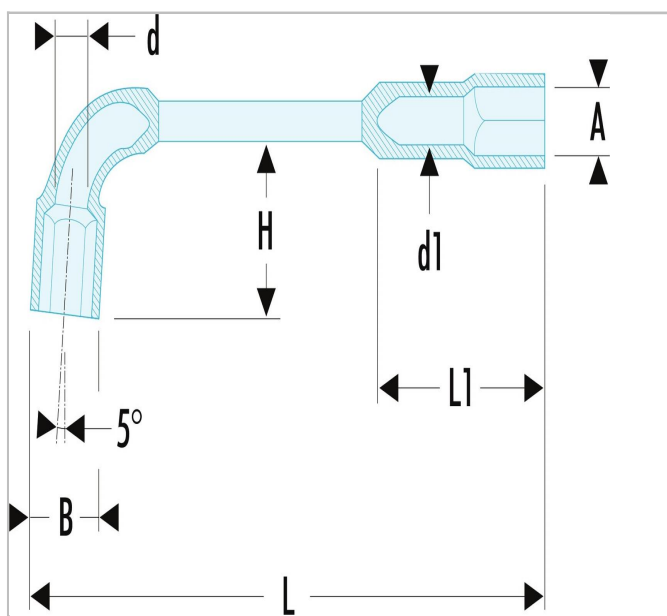

	a [mm]	A [mm]	A [mm]	Średnica [mm] [mm]	Średnica D1 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Wysokość H [mm]
75.10	10	10		8.0	7.0	129.0	28.0	15.0	24.0
75.11	11	11		8.0	7.0	136.0	30.0	16.5	25.0
75.12	12	12		9.0	8.0	144.0	36.0	18.0	28.0
75.13	13	13		9.0	8.0	152.0	38.0	19.5	30.0
75.14	14	14		10.5	9.0	160.0	40.0	21.0	32.0
75.15	15	15		10.5	10.0	169.0	42.0	22.5	34.0
75.16	16	16		13.0	12.0	178.0	46.0	24.0	37.0
75.17	17	17		13.0	12.0	187.0	48.0	25.5	39.0
75.18	18	18		13	12.0	195	50	26.5	40.0
75.19	19	19		15.0	12.0	204.0	51.0	28.5	41.0
75.20	20	20		15.0	13.0	212.0	53.0	29.5	43.0
75.21	21	21		15.0	14.0	221.0	55.0	30.5	46.0
75.22	22	22		15.0	14.0	230.0	57.0	32.0	48.0
75.23	23	23		18.0	15.0	240.0	64.0	33.5	51.0
75.24	24	24		18.0	16.0	250.0	67.0	34.5	54.0
75.25	25	25		20.0	17.0	260.0	69.0	36.0	56.0
75.26	26	26		20.0	17.0	270.0	70.0	37.0	57.0
75.27	27	27		22.0	19.0	280.0	73.0	38.0	58.0
75.28	28	28		22.0	19.0	290.0	75.0	39.5	60.0
75.29	29	29		22.0	19.0	300.0	76.0	41.0	62.0
75.30	30	30		24.0	21.0	310.0	83.0	42.0	64.0
75.31	31	31		24.0	22.6	320.0	86.0	43.5	70.0
75.32	32	32		24.0	22.6	330.0	88.0	44.5	74.0
75.33	33	33		27.0	24.0	340.0	92.0	46.0	79.0
75.34	34	34		27.0	24.0	350.0	95.0	47.0	80.0
75.35	35	35		27.0	24.0	360.0	96.0	48.5	81.0
75.36	36	36		27.0	24.0	370.0	97.0	49.5	82.0
75.38	38	38		28.0	25.0	390.0	99.0	52.0	85.0

75.6	6	6		4.5	4.5	102.0	21.0	10.0	15.0
75.7	7	7		4.5	4.5	106.0	22.0	11.0	17.0
75.8	8	8		7.0	6.0	114.0	25.0	12.5	19.0
75.9	9	9		7.0	6.0	122.0	26.0	13.5	20.0