

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2231.12H0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2231.1...>

お客様の製品:

---



## 45-2231.12H0.000 アクチュエーター

読み込み中...

### 前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	緑
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
レンズ 種類:	レイズド フロントベゼルより上
照光 色:	緑

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント

機械的寿命: 300万回操作  
使用周波数: 最大 3 600/h  
重量: 0.021 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K  
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C  
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C  
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms  
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠: 20 ~ 500 Hz: 5 g  
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 照光用, 緑, プラスチック,  
透明, 丸形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K, 緑


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

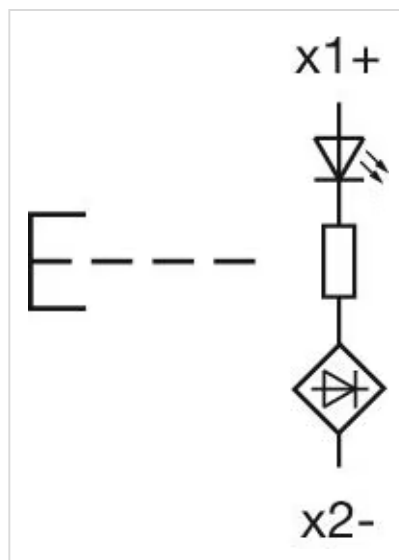

マウントカットアウト:

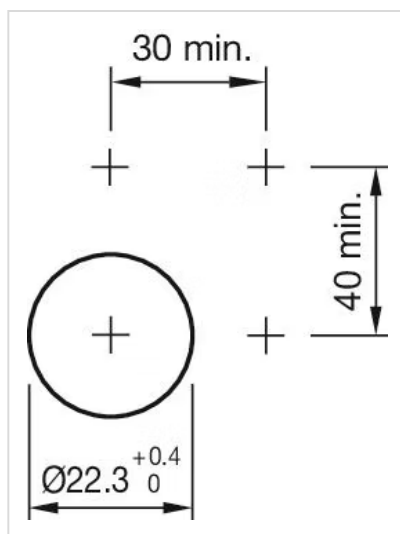

寸法図:

