

 

Schalldämpfer AMTE-M-LH-G38

Teilenummer: 1205862

★ Kernprogramm

zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet.

FESTO

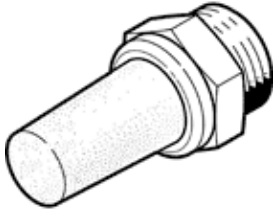

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | 0 ... 10 bar |
| Durchfluss gegen Atmosphäre | 5.430 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Schalldruckpegel | 82 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C |
| Produktgewicht | 26 g |
| Pneumatischer Anschluss | G3/8 |
| Werkstoff Dämpfereinsatz | Bronze |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |