

MERKMALE

- Ein koaxiales Kommunikationskabel, ideal für die Kommunikation
- BNC-Steckverbinder mit Standardstecker auf Stecker

RS Pro BNC-Stecker auf BNC RG58 Koaxialkabel, 50 Ω

RS Best.-Nr. 240-7683



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Koaxialkabel werden häufig für die interne Verdrahtung von Mainframes, Kommunikationsinstrumenten und elektronischen Geräten sowie für den Anschluss des Testkopfs und der Schnittstelle eines IC-Testsystems verwendet. Diese Reihe von Koaxialkabeln bietet eine hochzuverlässige elektrische Verbindung für Ihre Anwendung.

Allgemeine

Koaxialausführung	RG58
Steckverbinder A	BNC-Stecker
Steckverbinder B	BNC-Stecker
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen	Abgeschlossen
Anwendungen	Übertragung von Signalen für Fernseher und Flächenverbindungen, CCTV-Bilder, Breitband, Anschluss von Satellitenantennen an Wohnungen und Unternehmen

Elektrische

Charakteristische Impedanz	50 Ohm
-----------------------------------	--------

Mechanische


Länge	3m
Kabelform	Koaxial

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN61340
-----------------------------------	---------



Unit: mm

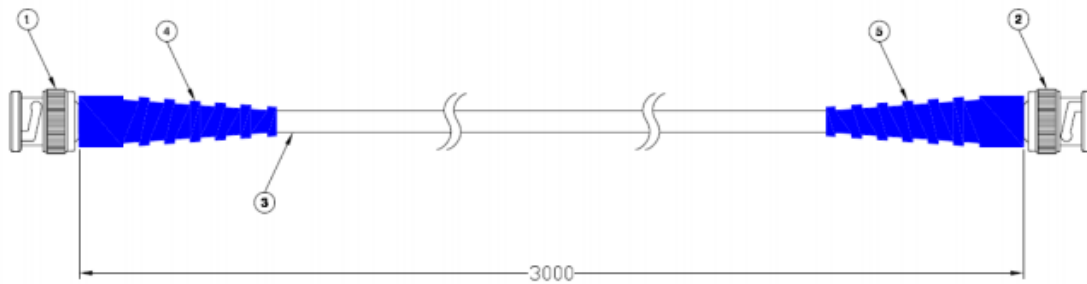

Item	Description
1	BNC Crimp Plug
2	BNC Crimp Plug
3	Cable
4	Strain Relief
5	Strain Relief