


Datenblatt:

## Mehrfachadapter MANTA 3xT13 drehbar 320° ws

Der Mehrfachadapter überzeugt durch seine schlanke Linie und sein modernes Design. Der Adapter ist mit drei T13 Steckdosen ausgestattet. Der Stecker lässt sich 320° drehen und ermöglicht somit ein müheloses Einstecken. Der Steckdosen-Kinderschutz schützt zudem vor Stromunfällen.

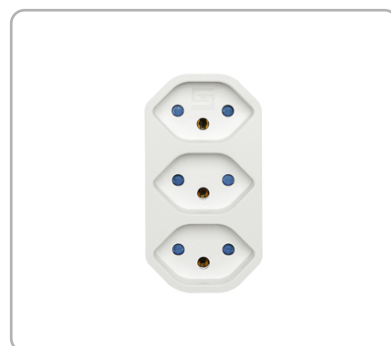

|                    |                                |                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 14 97 1032                     |                                                                                   |
| EAN                | 7611007146917                  |  |
| Einheits Nr.       | 672031016                      |                                                                                   |
| Einheit            | STK                            |                                                                                   |
| Verpackungseinheit | 5                              |                                                                                   |
| Verpackungsmasse   | 5.0 x 8.0 x 6.5 (B x H x T) cm |                                                                                   |
| Bruttogewicht      | 0.080 Kg                       |                                                                                   |
| Ursprungsland      | CN                             |                                                                                   |
| Zolltarifnr.       | 85366990                       |                                                                                   |

### Technische Informationen:

| Merkmal                   | Bezeichnung                 |
|---------------------------|-----------------------------|
| Typ                       | Mehrfachadapter             |
| Marke                     | STEFFEN                     |
| Modell                    | Manta                       |
| Anzahl Steckdosen         | 3                           |
| Steckdosentyp             | Typ 13                      |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja                          |
| Produktfarbe              | Weiss                       |
| Nennstrom                 | 10 A                        |
| Nennspannung              | 250 V                       |
| Nennleistung              | 2500 W                      |
| Steckertyp                | Typ 12 (320° drehbar)       |
| Schalter                  | Nein                        |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                  |
| Halogenfrei               | Nein                        |
| UV-beständig              | Nein                        |
| Verwendung                | Innen                       |
| K2 Baustellentauglich     | Nein                        |
| Schutzart                 | IP20                        |
| Einsatztemperaturbereich  | -5...+45 °C                 |
| Zusatzfunktionen          | Stecker bis zu 320° drehbar |
| Produkthöhe               | 80 mm                       |
| Produktbreite             | 50 mm                       |
| Produkttiefe              | 65 mm                       |
| Gewicht netto             | 0.080 Kg                    |
| Verpackungsart            | offen                       |

