


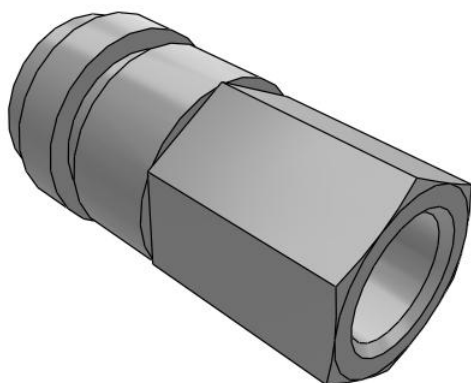

KK*S-*F, Coupleurs S, Modèle taraudé KK3S-02F

Fiche technique




General series information

- Modèle taraudé.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Orifice: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.

Spécifications standards

Taille du corps	3 (1/8)
Raccord	Rc 1/4
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-90 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	20 mm ²
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Poids	0.034 Kg

Dimensions

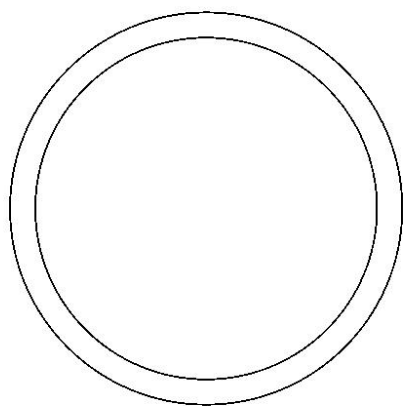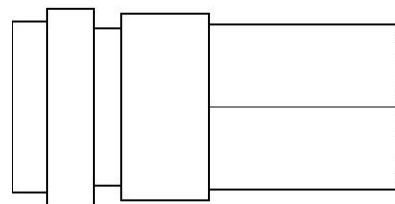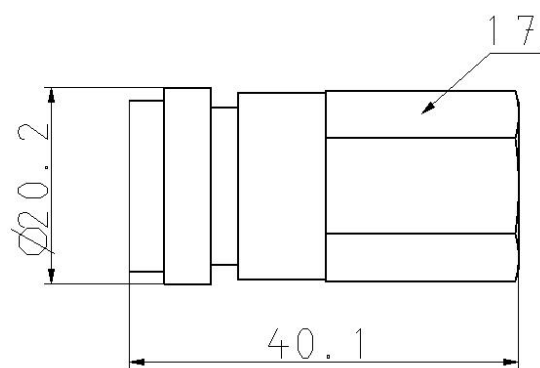

Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C_FR.pdf](#)