 



Pärmregister A4 12-del 1-12 tryckta flikar PP

Artikelnummer	651210	Antal per säljenhet	25 St
Färg	Grå	EAN per säljenhet	4005546665016
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	2317.8 G
EAN per basenhet	4005546665009	Ursprungsland	DE

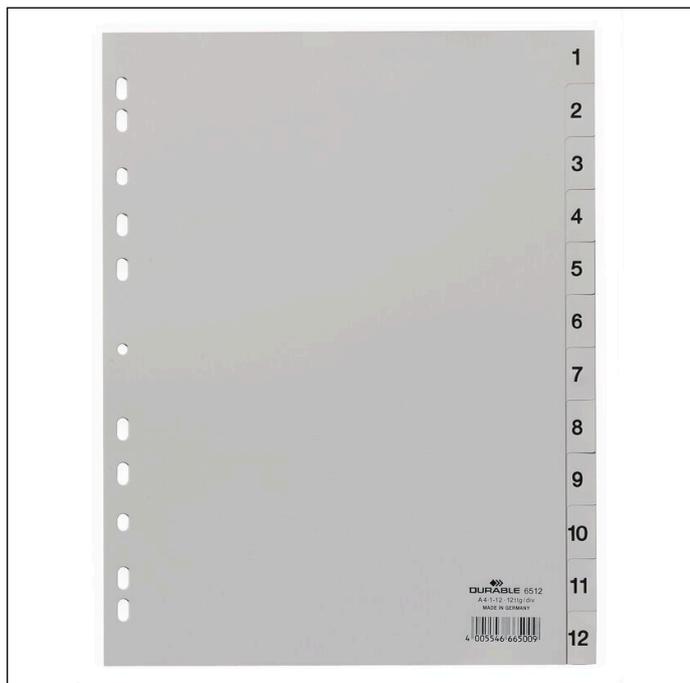

Produktbeskrivning

- Register med tryckta flikar för numerisk sortering
- Fliktryck: 1-12
- Flikbredd: 15 mm
- Delning / blad: 12
- Universalthålat
- Av PP
- För format: helt täckande för stående A4
- Mått: 297 x 215/230 mm

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	230
Utvändig höjd (mm)	298
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Höjd, inner (mm)	298
Bredd, inner (mm)	215

651210_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-01 07:05

1/2

Pärmregister A4 12-del 1-12 tryckta flikar PP

Typ av register	Pärmregister
Registerindelning, antal blad	12-delat
Tryck på flikarna	1 - 12
Typ av registerflik	Präglad
Hålavstånd	Universalhålning
Registerbladet täcker	Heltäckande
Materialets tjocklek	12 my