


## Série DMOI - DGOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression

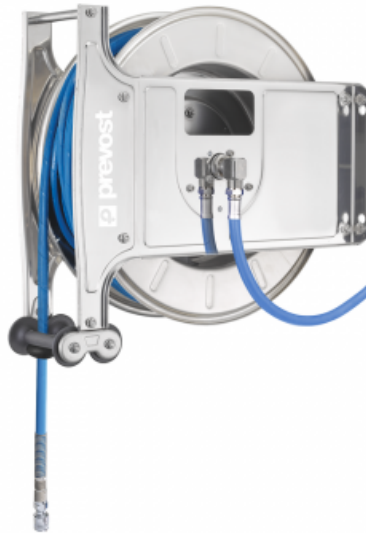

**Ø int./ext. (mm)**

16 x 24

**Long. (m)**

15

**Entrée tournante**

**filetage mâle BSPP**

G 1/2

**Poids (kg)**

25

**Raccord**

ELS 09

**Technologie**

Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt

**Pression max**

**d'utilisation**

10 bar

**Température**

-15°C à +60°C

**Matière**

Carter Acier INOX AISI 304

**Raccordement**


1 m de tuyau en entrée

**Equipé de**

Support fixe

## Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Entrée tournante filetage mâle BSP	Poids (kg)	Raccord
<b>DMOI 1610LS</b>	16 x 24	10	G 1/2	20	ELS 09
<b>DGOI 1615LS</b>	16 x 24	15	G 1/2	25	ELS 09

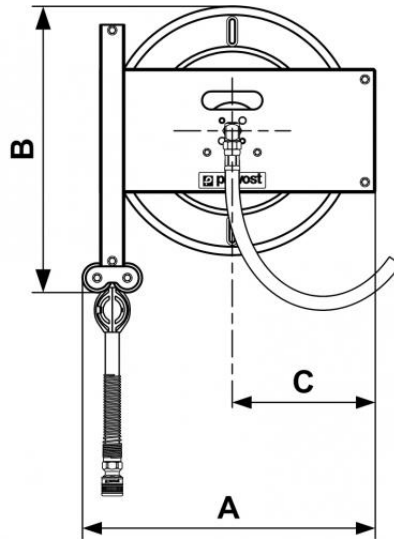

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>DMOI 1610LS</b>	485	475	237
<b>DGOI 1615LS</b>	485	475	237