


# Fascette per applicazioni speciali MULTI-TORQUE

## MULTI-TORQUE hose clips

MTK  
580JC

### In acciaio inossidabile AISI 304 (A2)

Stainless steel AISI 304 (A2)

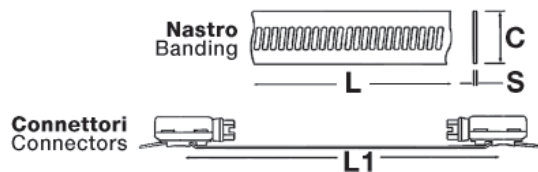

#### Nastro | Banding

L	C	S	Tipo	Codice		
mt	mm	mm	Model	Code	pz	pz
10.0	16.0	0.8	MTB10P	-	1	1
30.0	16.0	0.8	MTB30P	-	1	1

#### Connettore di collegamento a doppia testina | Connector connecting a dual-head

L1	C	S	Tipo	Codice		
mm	mm	mm	Model	Code	pz	pz
150.0	16.0	0.8	MTC150P	-	10	10

#### P: Scatola | Box

MULTI-TORQUE nastro è fornito in 1.0, 10.0 e 30.0 metri di lunghezza.

Altre lunghezze di connettori sono disponibili ad ordine speciale.

MULTI-TORQUE banding is supplied in 1, 10 e 30 meters lengths.

Other lengths of connectors are available to special order.



Norme BS/AISI 301.

**Per realizzare all'istante fascette stringitubo nella dimensione desiderata.**

Resistenza 125 kg/mm<sup>2</sup>.

Vite esagonale 8 mm con intaglio.

Larghezza nastro 16 mm.

Standards BS/AISI 301.

**To achieve instant hose clamps the desired size.**

Resistance 125 kg/mm<sup>2</sup>.

8 mm hex screw with slot.

Tape width 16 mm.