



3412NGH

Axialfläkt DC 92x92x25 mm



Kan fås med tillval /2. Kan även fås i Vario-Pro utförande, avancerad mjukvarustyrd anpassning av fläkten för att passa applikationens krav.

Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt DC 92x92x25 mm
Spänning	12 VDC
Spänningsområde	8-15 VDC
Effekt	2,5 W
Varvtal	3 000 rpm
Luftflöde	26.00 l/s
Luftflöde	94.0 m3/h
Luftflöde	55.3 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåsriktning	Utlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Elektroniskt kommuterad yttterotormotor med integrerad drivelektronik
Motorskydd / Skydd	Elektroniskt skydd mot felaktig polaritet, blockerad rotor och överbelastning, delvis impedansskyddad.
Lagertyp	Glidlager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBTP
Elektrisk anslutning	Två enkelledare AWG24, TR64, skalade och förtenta
Ljudtryck	36.0 dB(A)
Ljudeffekt	5.0 Bel
Livslängd L10	70 000 tim 40 °C / 35 000 tim 70 °C
Storlek	92x92x25 mm
Vikt	100 g
Art.nr	9292506303

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information




3412NGH

Axialfläkt DC 92x92x25 mm

Tillbehör till 3412NGH


Benämning	Art.nr	Information
FF365A/45	4620106	Plastgaller med filter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Skyddsgaller plast 92x92 mm, skruvas fast
MFG092	4620204	Skyddsgaller metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Skyddsgaller EMC 92x92 mm

Diagram

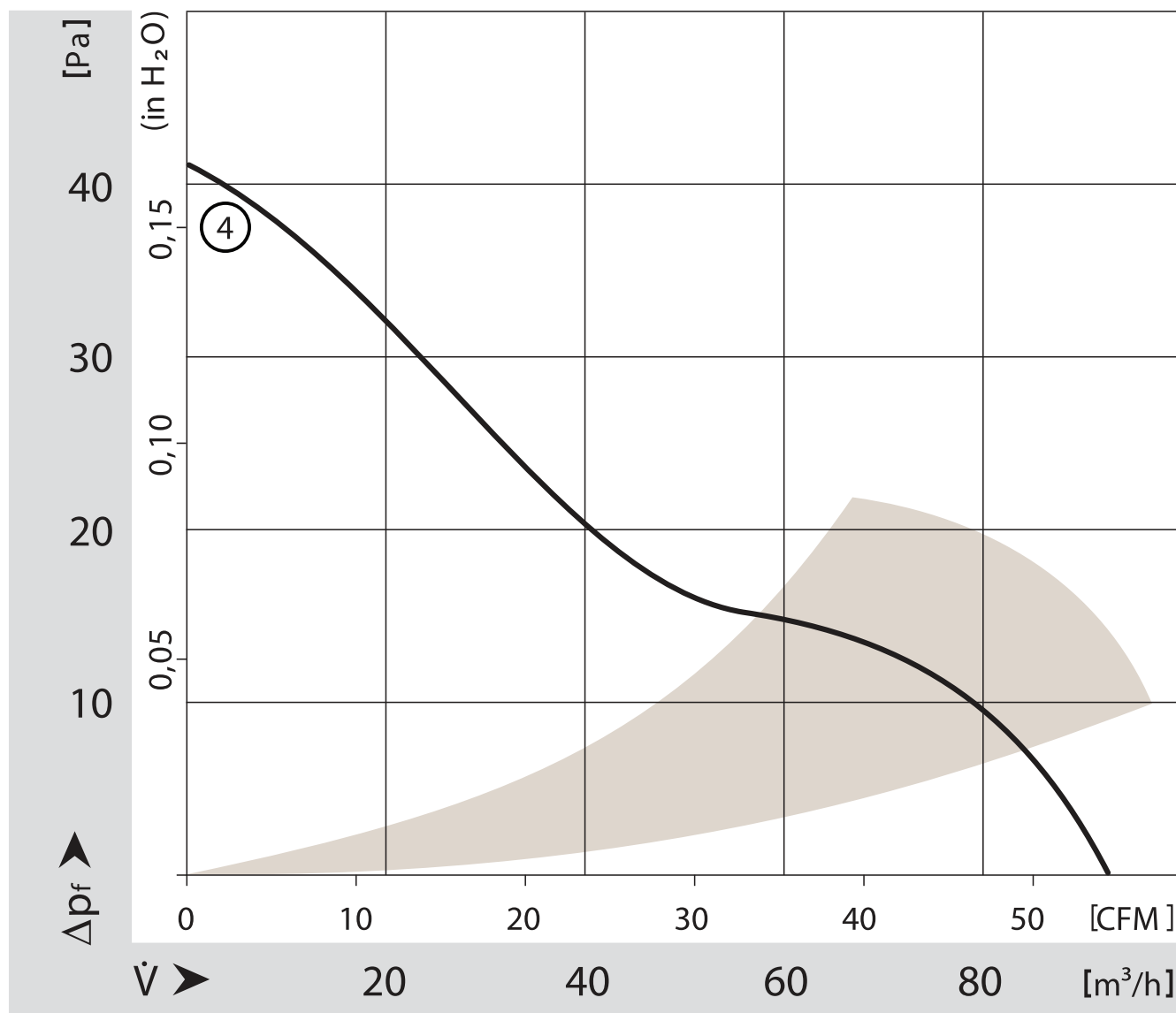



Ritning

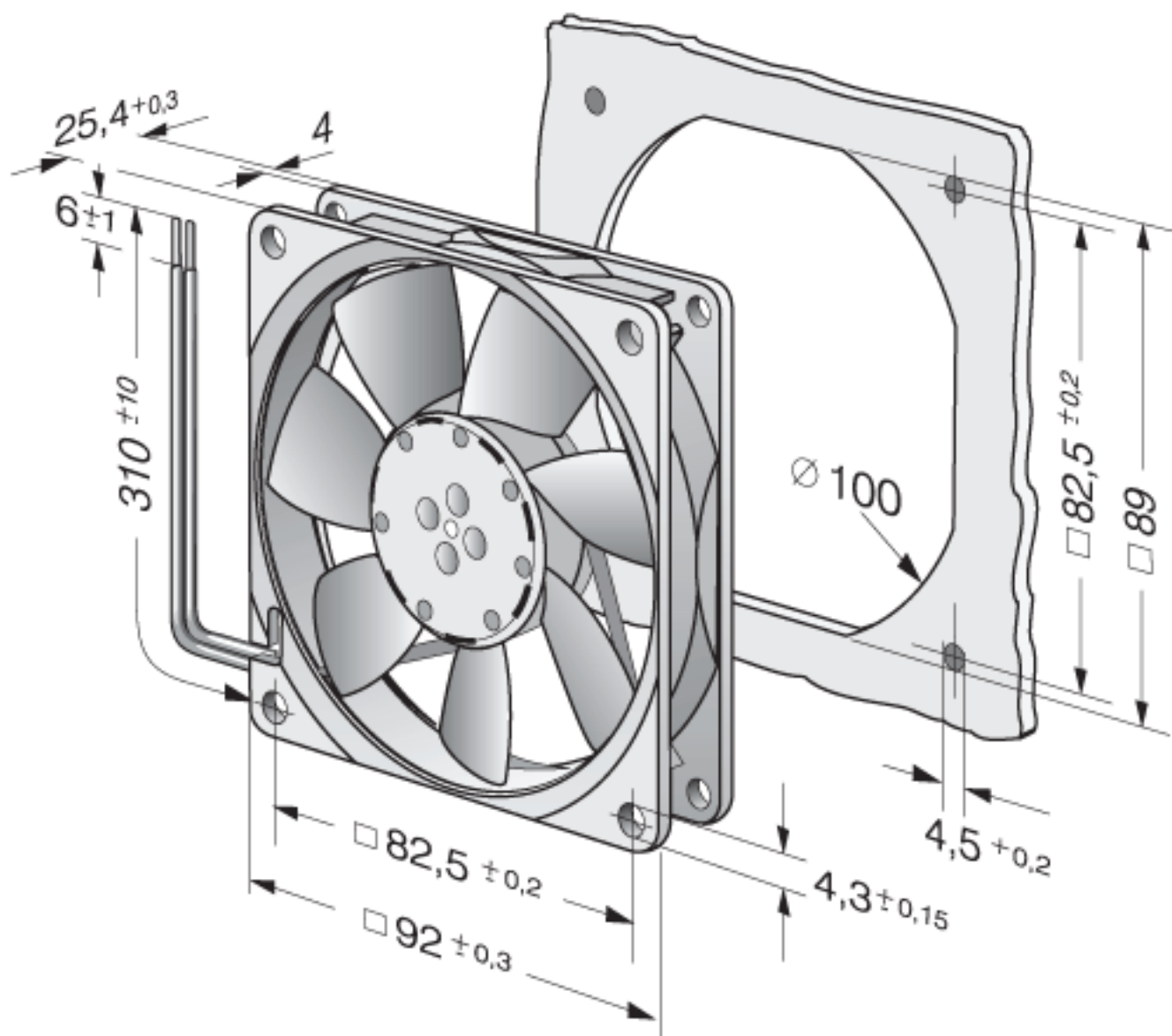

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se