

## MERKMALE

- Einfach zu montieren, einfach von Hand eindrücken
- Gerilltes Profil, um die Kante in Position zu halten
- Integrierter Metalleinsatz für zusätzlichen Halt
- Schaumgummi-Dichtungsabschnitt für zusätzliche Abdichtung und Stoßdämpfung

## RS Pro Türdichtungen

RS Best.-Nr. 727-6049



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Der hochwertige, flexible Kantenschutzstreifen oder die Kantenleiste von RS PRO als einfache Möglichkeit zum Abdecken und Schützen der scharfen Kanten von Plattenmaterial wie z. B. Metallplatten konzipiert. Der Kantenschoner ist robust ausgeführt und besteht aus einem U-förmigen Metalleinlegeband, das mit einer extrudierten schwarzen PVC-Beschichtung versehen ist. Der Kantenschutzstreifen wird einfach von Hand eingedrückt und die Lippen in der PVC-Beschichtung und die Zähne im Metalleinsatz halten die eingesetzte Kante durch eine Klemmwirkung fest. Es sind keine zusätzlichen Vorarbeiten, Werkzeuge oder Klebstoffe erforderlich.

## Allgemeine

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Produkttyp</b>  | Protector  |
| <b>Material</b>    | EPDM-Gummi   |
| <b>Farbe</b>       | Schwarz  |
| <b>Anwendungen</b> | Ersatzreifen- und Funkraumausschnitte in Autos, Bedientafeln und Fenstern in großer Maschine, Unterbodenschutz zum Schutz von Kabeln vor Reiben, Sitzrahmen in Fahrzeugen, Öffnungen in Müllcontainern |


## Mechanische

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b>       | 20 m x 7 mm x 10 mm |
| <b>Länge</b>             | 20m                 |
| <b>Breite</b>            | 7mm                 |
| <b>Höhe</b>              | 10mm                |
| <b>Klemmbereich</b>      | 0.5mm-2mm           |
| <b>Härteänderung</b>     | +/-5° SHORE         |
| <b>Ozonbeständigkeit</b> | Ja                  |

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

RoHS-Konformitätszertifikat

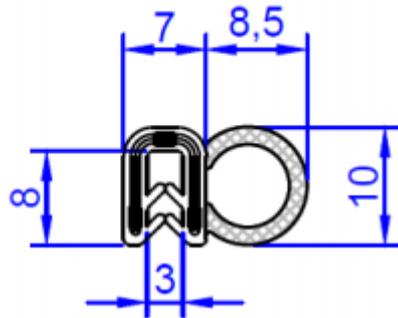

Clamping Range 0.5-2.0mm  
Black EPDM 60  $\pm$ 5 Shore,  
Including Looped Wire Carrier  
& Hollow Sponge Sealing Section

