


FML SML

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit umspritztem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

FML SML

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with moulded stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

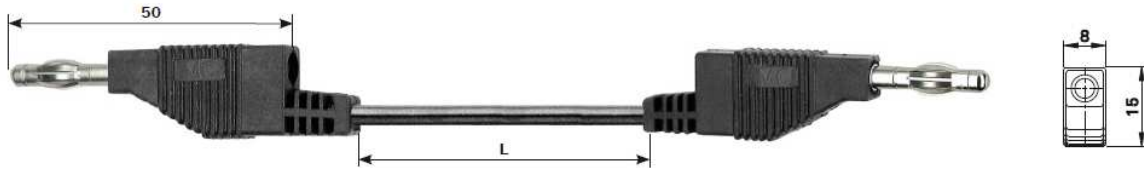

| Typ Type | Bestell-Nr. Order No. | Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current | Leitungsquerschnitt Lead cross section | | Länge L [cm] Lead length L [cm] | *Farben *Colours |
|-------------|--------------------------|--|---|--------|------------------------------------|---------------------|
| SML | 64.7288-□* | 30 VAC ~ 60 VDC / 15 A | 0,75 mm ² | Ni SIL | 025 050 100 150 200 | 21 22 23 24 25 |