

NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC - ネットワークケーブル



1403930

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、26 AWG 撚線（7線）、RAL 5021（水色）、RJ45コネクタ/IP20+RJ45コネクタ/IP20、ストレート、長さ：3 m

販売用データ

アイテム番号	1403930
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABNABM
カタログのページ	ページ 386 (C-2-2019)
GTIN	4046356673976
1個あたりの重量（梱包を含む）	161.8 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	157.8 g
関税率	85444210
生産国	CN

技術データ

製品特性

製品ライン	通信用ケーブルはプリアッセンブリ
製品シリーズ	RJ45 BASIC IE8 CAT5
センサの種類	Ethernet
極数	8
ケーブル引込み口の数	1
ケーブル引込口	ストレート

絶縁特性

汚染度	2
-----	---

電気特性

定格電圧 (III/3)	72 V (DC)
通信媒体	銅
伝送特性 (カテゴリ)	CAT5 (IEC 11801:2002)

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数	≥ 750
------	-------

材料仕様

UL94難燃性クラス	V2
------------	----

コネクタ

接続1

タイプ	プラグ ストレート RJ45
ハンドルの色	グレー
部材	CuSn (コンタクト)
	Ni/Au (コンタクト表面)
	PC (コンタクトキャリア)
	PA (ハウジング)
挿抜回数	≥ 750
保護等級	IP20

接続2

タイプ	プラグ ストレート RJ45
ハンドルの色	グレー
部材	CuSn (コンタクト)
	Ni/Au (コンタクト表面)
	PC (コンタクトキャリア)
	PA (ハウジング)
挿抜回数	≥ 750

NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC - ネットワークケーブル



1403930

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>

保護等級	IP20
------	------

ケーブル/ライン

導体の長さ	3.00 m
-------	--------

イーサネット撚線CAT5、4ペア、SF/UTP [94Z]

極数	8
シールド用	あり
ケーブルタイプ	イーサネット撚線CAT5、4ペア、SF/UTP [94Z]
電線構造	4x2xAWG26/7、SF/UTP
導体構造、信号線	7x 0.16 mm
AWG信号ライン	26
電線断面積	4x 2x 0.14 mm ²
ワイヤ径、絶縁部を含む	0.92 mm
ケーブル外径	6.20 mm ±0.2 mm
外部シース素材	PUR
外部シース、色	水色RAL 5021
導体材質	ペア銅線
芯線絶縁材質	PE
単線、色	白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶
厚さ、絶縁	0.19 mm (信号ライン)
ツイストペア	2コアをペアに
全ツイスト	4ペア
光シールドカバー	85 %
最大導体抵抗	≤ 290 Ω/km (20 °C時)
絶縁抵抗	≥ 500 MΩ*km (20 °C時)
伝送インピーダンス	100 Ω ±15 Ω (100 MHz時)
テスト電圧、コア/コア	700 V (50 Hz、1 分)
テスト電圧、コア/シールド	700.00 V (50 Hz、1 分)
最小曲げ半径、固定	51.2 mm
最小曲げ半径、可動	51.2 mm
ハロゲンフリー	IEC 60754-1準拠
難燃性	IEC 60332-1-2
耐油性	DIN EN 60811-2-1に準拠
使用周囲温度	-20 °C ... 80 °C -20 °C ... 80 °C -20 °C ... 80 °C
周囲温度 (設置時)	-20 °C ... 80 °C

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP20
使用周囲温度	-20 °C ... 70 °C (RJ45プラグインコネクタ)

NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC - ネットワークケーブル

1403930

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>



図面

配線図




コネクタピン割当てプラグRJ45

1403930

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>

回路図

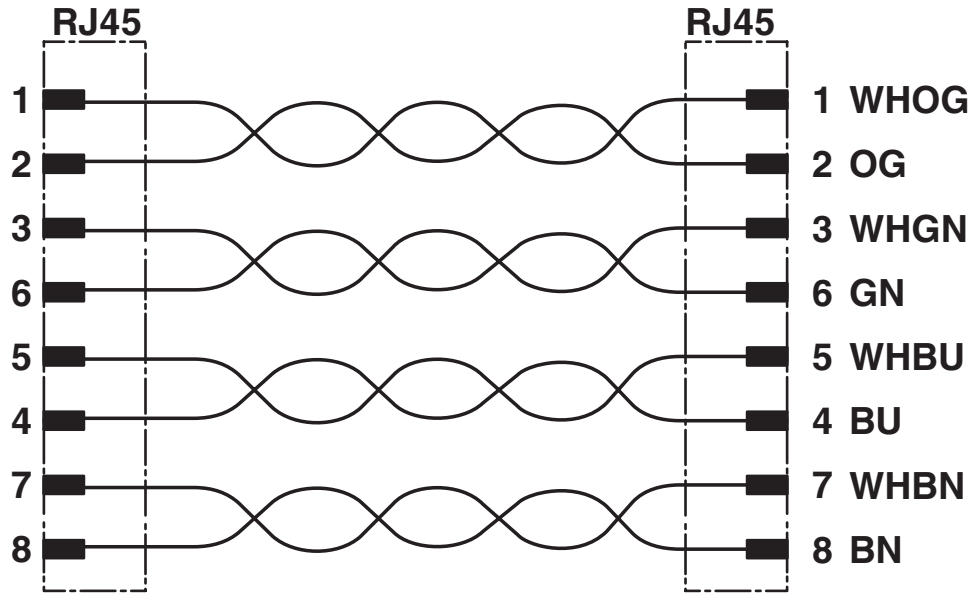

RJ45プラグのコンタクトアサイン

NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC - ネットワークケーブル



1403930

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>

認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>



EAC

認証ID: 19060508

NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC - ネットワークケーブル



1403930

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0

27060307

ETIM

ETIM 9.0

EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

1403930

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1403930>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp