


Montageanleitung / Assembly instruction
EPIC® H-A 3 MTGVB

1

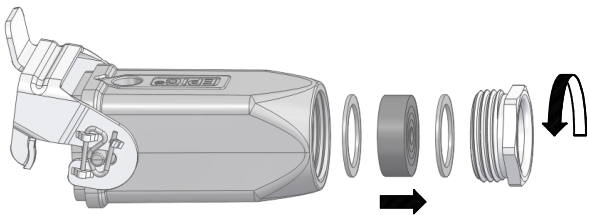


2




Gehäuse / Housing	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	Ø D [mm]
EPIC® H-A 3 MTGVB Pg11	7,5	10	12,5	-
EPIC® H-A 3 MTGVB M20	4	7	10	13

3

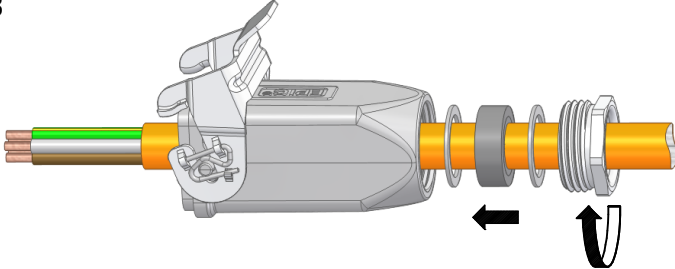


4

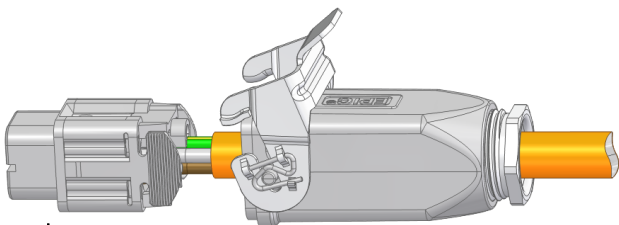




Siehe Montageanleitung für Einsatz
See installation instruction for insert

5

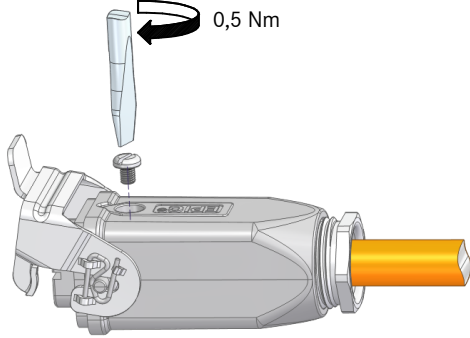

0,5 Nm

6

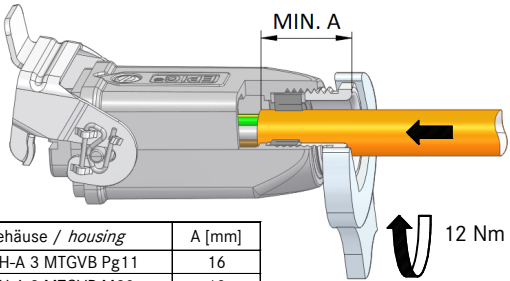

MIN. A

Gehäuse / housing	A [mm]
EPIC® H-A 3 MTGVB Pg11	16
EPIC® H-A 3 MTGVB M20	18

12 Nm SW18 (Pg 11)
SW20 (M20x1,5)

Gültig für / valid for:
10429500 EPIC® H-A 3 MTGVB Pg 11
19429500 EPIC® H-A 3 MTGVB M20

Hinweis / Note:
Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Sicherheitsinformationen / Safety informations:

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD
ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT