

C-SCMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240059

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240059>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

扁平式连接器，蓝色，1.5 - 2.5 mm²，6.3 x 0.8



优势

- "Easy Entry" 技术确保简单、可靠的进线
- 无卤素
- 压接区域的焊点牢固，确保了最大的抗拉扯力
- 电镀锌

商业数据

订货号	3240059
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BH3451
产品关键代码	BH3451
目录页面	页码499 (C-3-2019)
GTIN	4046356452779
单件重量（含包装）	1.02 g
单件重量（不含包装）	1.02 g
原产地	CN

C-SCMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240059

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240059>




技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	无卤素
	采用“Easy Entry”系统
	钎焊
	PA绝缘

尺寸

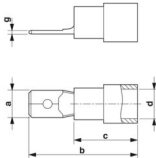尺寸图	
宽度	6.3 mm
套管长度	22.5 mm
绝缘套管长度	11 mm
最大剥线长度	8 mm
最小材料厚度	0.8 mm
绝缘套环内部尺寸	4.5 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	黄铜
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	镀锡
绝缘材料	PA
材质	无卤素

机械特性

技术数据

套管长度	22.5 mm
------	---------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-20 °C ... 105 °C
----------	-------------------

C-SCMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器


3240059

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240059>



图纸

尺寸图

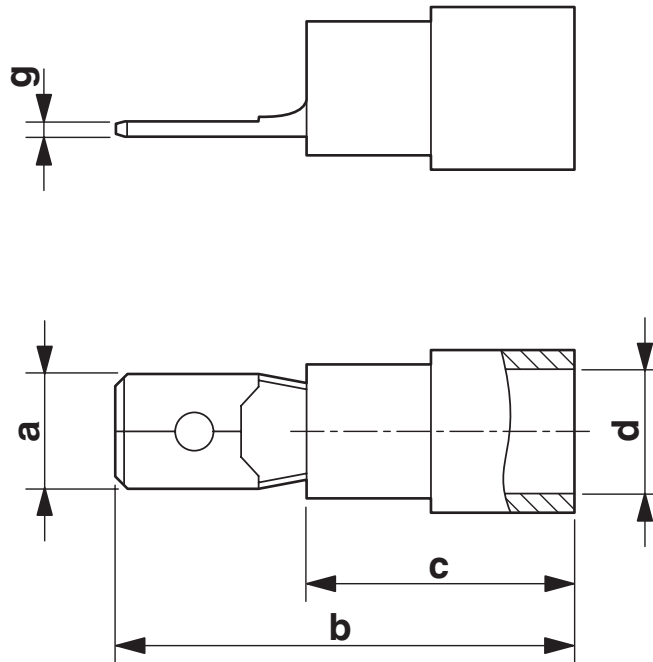

C-SCMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240059

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240059>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240059

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240059>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn