


アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online

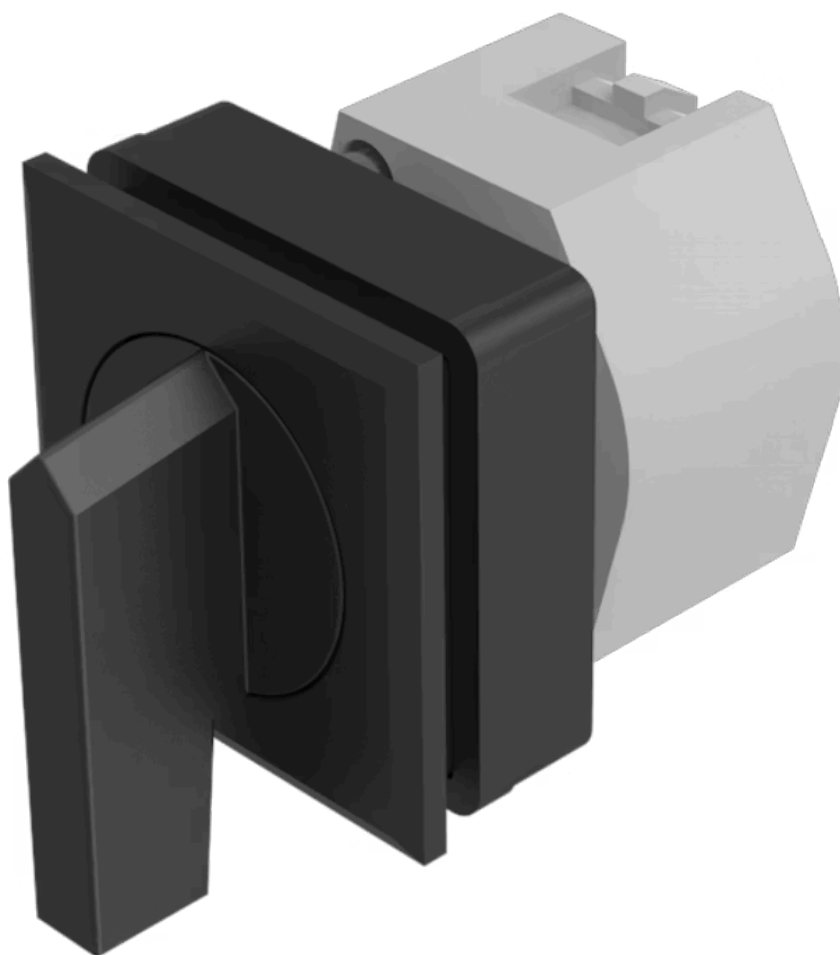

704.296.000



<https://rs-online.eao.com/component/704.296.0...>

お客様の製品:



704.296.000 アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|---------------|
| フロント寸法: | 35 mm x 35 mm |
| フロント形状: | スクエア |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|---------------|
| デザイン: | フラッシュ |
| 取付け穴: | 30 mm x 30 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|----------|--------|
| レバー 色: | 黒 |
| レバーバー 色: | 黒 |
| レバー 材質: | プラスチック |
| レバー 形状: | ロング |

電気的特性

| | |
|-----|---|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---|

機械的特性

| | |
|---------------|----------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト - レスト - モメンタリ |
| スイッチング ポジション: | 3ポジション |

スイッチング角度: 42° 左 / 42° 背面
機械的寿命: 操作回数 ≤ 250万回
重量: 0.04 kg

周辺条件


IP保護等級: IP65前面
使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, 非照光, 黒, ロング, スクエア, 黒, プラスチック, オルタネイト - レスト - モメンタリ
ヒント: 最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能
最大接点数: 3
スイッチングポジション:

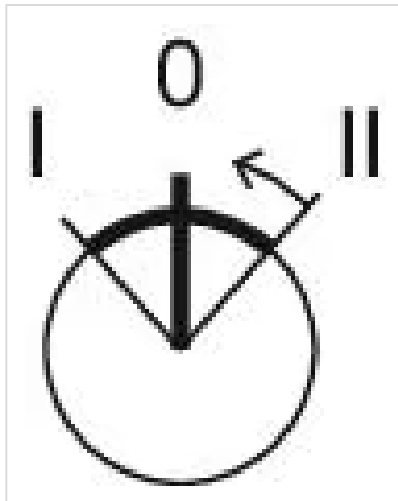

配線図:




マウントカットアウト:

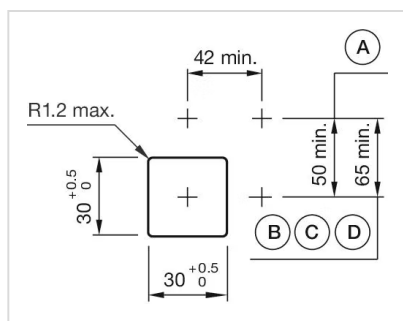

- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:

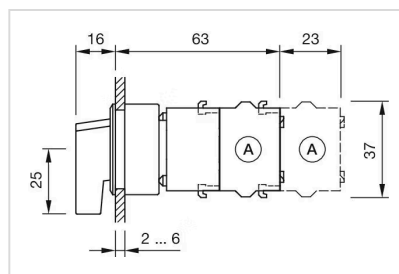

A = ねじ端子