

Série de roues P

Roues monolithiques en polyamide 6 disponibles avec roulements à billes de précision standard protégés ou inox étanches; roulement à rouleaux inox ou standard; alésage lisse.
Roue avec roulement à alésage lisse.




Série de chape M22

Chapes series M22, moyennes, en tôle d'acier. Pivotement sur double anneaux de billes; zingué blanc.
Frein avant à pédale, bloque en même temps la roue et le pivotement.
Bague de réduction pour chape à trou central, idéale pour boulon à diamètre 12-14 mm.

Données techniques

Diamètre de la roue	D	125 mm
Largeur du bandage	E	40,0 mm
Diamètre de l'alésage	d	20 mm
Poids article		1,270 kg
Longueur du moyeu	L	50 mm
Hauteur totale	H	159 mm
Diamètre des boulons de fixation	g	M12-14
Déport	F	49 mm
Largeur de la fourche	U	50 mm
Capacité de charge		200 kg

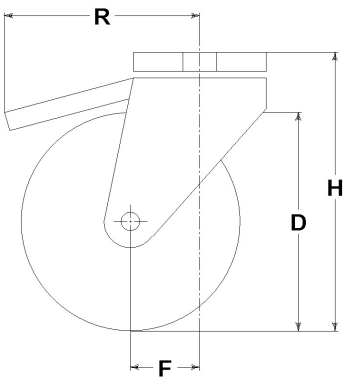

Articles connexés

- Remplacement roue: [4023](#)
Version base: [18968FD](#)
Version avec pare-pied: [18968PPFD](#)
Version avec frein avant et pare-pied: [18968FRPPFD](#)
Version avec pare-fils: [18968PFFD](#)
Version avec frein avant et pare-fils: [18968FRPFFD](#)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES / RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS

Les textes cités et notre catalogue complet dans la version la plus actualisée sont disponibles sur notre site web www.lagspa.it. Les dimensions, descriptions, caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les produits illustrés n'impliquent nécessairement ni leur disponibilité en stock ni aucune obligation de notre part quant à l'exécution de leur fourniture. Les essais que nous effectuons se réfèrent à des produits originaux avec leurs accessoires originaux; le remplacement de l'un des éléments par un élément de production différente pourrait ne pas garantir les mêmes résultats et provoque donc automatiquement la déchéance de toutes garanties. **Pour toutes utilisations particulières, nous vous conseillons de vous adresser à notre service technique (sales@lagspa.it).**