



QuickRelease-Finanzgelenkknarre 1/2"

517QR

Art.-Nr. 13261010

GTIN 4018754286386

Modell 517QR



Bezeichnung.

QR-Finanzgelenkknarre 1/2 RSW.4.5° L.416mm

Eigenschaften.

- 1/2" Außenvierkant-Abtrieb
- umschaltbar
- 80 Zähne
- für Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Griffhebel nach oben und unten um ca. 90° schwenkbar, einrastend und arretierend in folgenden Stellungen: gerade, 30° oben, 60° oben, 30° unten
- Lösen der Arretierung durch Schubknopf im Griffbereich
- mit 2-Komponenten-Griff
- FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
- DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3122 / ISO 3315

Vorteile.

Einzigartiges QR Verriegelungssystem - sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz ohne Platzverlust.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE schützt vor FOD (Foreign Object Damage). Aufgrund der schraublosen Ausführung ist unser Werkzeug ideal für sicherheitsrelevante Bereiche, wie bspw. die Luftfahrt.



Feinzahnknarren-Mechanik

Unsere Feinzahnknarren erreichen mit 80 Zähnen einen Arbeitswinkel von nur 4,5° für möglichst präzises Arbeiten in beengten Räumen. 8 parallel greifende Zahnpaare sorgen gleichzeitig für maximale Belastbarkeit und ein besonders ruhiges Laufgefühl, selbst bei hohen Drehmomenten.

Technische Attribute.

a	22 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Anzahl Zähne	80
Arbeitswinkel	4,5 °
Breite mm (b)	41 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Länge mm (L)	416 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	417
Breite mm (IFS)	41
Höhe mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	417
Breite (verpackt, mm)	41
Höhe (verpackt, mm)	38
Volumen (verpackt, dm3)	0.649686 dm3
Art.-Nr.	13261010
Gewicht (brutto, kg)	0,940
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754286386
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000

Packnorm
Gewicht (g)

1
920 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
13261010	517QR	QR-Feinzahngelenkknarre 1/2 RSW.4.5° L.416mm	4018754286386

GTIN-Code.



Zubehör.




03501074
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty




03501075
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



03501076
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty

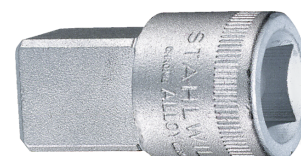

13030005
Vergrößerungsstück

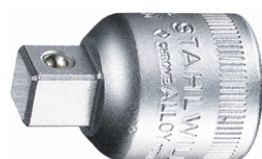

13030002
Reduzierstück



03501064
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



13180010
Bit-Halter



03501069
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty




03501072
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



19042020
Knarren-Ersatzteil-
Satz

Bilder.

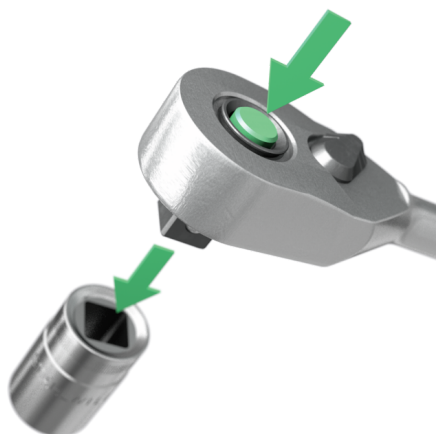

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal