



Généralités

Les appareils série **HK 17** sont des compteurs horaires pour courant continu ou alternatif.

sans remise à zéro

Capacité : 99999,99 h en AC
999999,99 h en DC

Fréq. de référence: 50- ou 60 Hz
en AC
Quartz en DC

Moteur: synchrone en AC
pas-à pas en DC

4 types de façades différents

Caractéristiques techniques

Dimension des chiffres: 3,8 x 1,7 mm
(optique)

Teinte des rouleaux chiffrés:

Heures entières: chiffres blancs / fond noir

Décimales: chiffres rouges / fond noir

Position de montage: Indifférente

Tensions: 24, 115, 230 VAC \pm 10%
50 ou 60 Hz
12-24, 36-80, 115 VDC
 \pm 15%

Tension standard: 230 VAC

Autres tensions: Sur demande

Consommation:

Env. 2 VA en 230 VAC

Env. 180 mW en 12 VDC

Raccordement électrique:

Broches 0,8 x 6,3 mm avec bornes à vis
ou broches 0,8 x 6,3 mm

Témoin de marche:

en AC: rouleau strié à droite de l'affichage
en DC: le rouleau des centièmes d'heure
avance d'un chiffre toutes les 36
secondes, en rotation continue

Tension d'essais: 2000 VAC, 50 Hz

Températures de fonctionnement:
-15 °C... + 50 °C

Degré de protection:

IP 52 par l'avant (compteur monté)

Teinte du boîtier:

noire

Poids: Env. 40 g

Façades:

0 = sans cadre frontal

1 = façade avec fixation par 2 vis

2 = façade avec fixation par étrier

4 = façade avec fixation latérale

Façon de boîtier:

5 = boîtier noire ou gris avec loupe
presser

0 = boîtier translucide avec loupe intégré
et fond noir

Forme de boîtier:


1 = version courte, 55,8 mm avec raccor-
dement électrique non protégé

3 = version longue, 68,6 mm avec rac-
cordement électrique protégé

Raccordement électrique:

11 = broches plates 0,8 x 6,3 mm

39 = broches plates 0,8 x 6,3 mm avec
bornes à vis

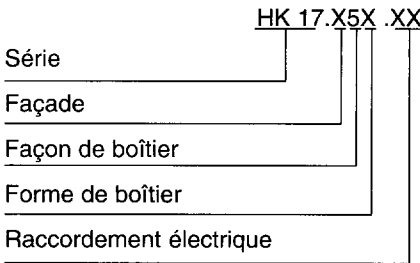

Options:

1. Couleur de boîtier: gris
Art. N°. 3.130.X50.XXX



2. Compteur avec broches 0,8x6,3 mm
Art. N°. 3.138.X51.XXX

3. Boîtier long, 68,6 mm (raccordement
électrique protégé)
Art. N°. 3.140.X51.XXX

4a Boîtier translucide avec loupe intégré
et fond noir (IP64), raccordement élec-
trique non protégé
Art. N°. 3.130.X01.XXX

b dito, mais avec raccordement élec-
trique protégé (boîtier long 68,6 mm)
Art. N°. 3.140.X01.XXX

Homologations: VDE

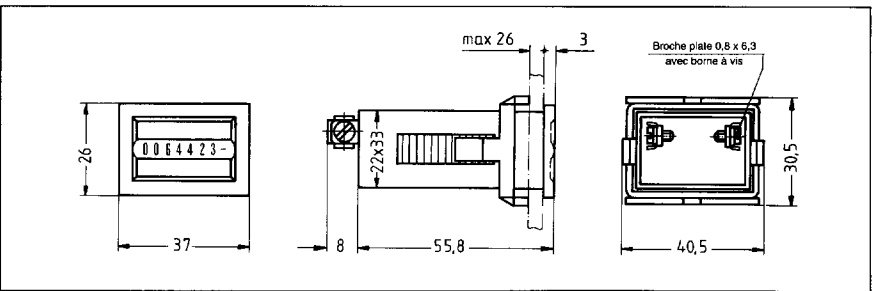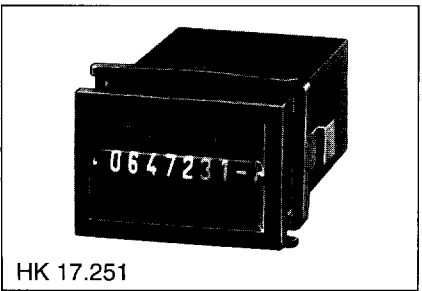

[V]	Art. N°. (AC, 50 Hz)	Art. N°. (AC, 60 Hz)	Art. N°. (DC)
12-24			3.130.251.093
24	3.130.251.071	3.130.251.081	
36-80			3.130.251.353
115	3.130.251.074	3.130.251.084	3.130.251.354
230	3.130.251.075	3.130.251.085	

Boîtier gris: Art. N°. 3.130.250.XXX

