



SITOR 柱状保险丝，14x51 mm，40 A，aR，Un AC：690 V，Un 直流：700 V，DC 符合 UL

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 柱状保险丝
产品的规格	DC，符合 UL
一般技术数据	
熔断片操作等级	aR
熔断片尺寸	14x51 mm
电压类型 工作电压	AC
供电电压 DC 时	700 V
工作电压 AC 时 测定值	690 V
耗散	
损耗功率 [W]	8 W
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 每个电极	8 W
主电路	
工作电流 额定值	40 A
产品详细信息	
产品组件 冲击报警装置	否
机械设计	
装入位置	任意，最好垂直
净重	21 g
认可 证书	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NC1440>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NC1440>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1440

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

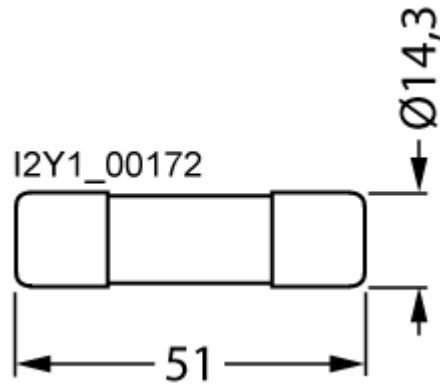

上一次修改:

2024/3/11 

