

# TELLUS R/W

La lampe LED Tellus R/W est une lampe conçue spécifiquement pour véhicules et navires et toutes autres applications où la vision de nuit est essentielle comme les cabines de train.

Sa tête de lampe en aluminium et son bras flexible et robuste en font un produit multi-usages adapté à des environnements rugueux.

La couleur du faisceau peut facilement être changée du blanc au rouge. Le variateur intégré permet un ajustement facile et précis de l'intensité jusqu'à 2% environ. La Tellus R/W a un abat-jour long évitant les reflets et délivrant un faisceau précis. La tension d'entrée est de 12-24V permettant une connexion directe sur le circuit du véhicule. Un transformateur est disponible sur demande.

Applications typiques véhicules, trains, navires, salles de contrôle

Accessoires disponibles étrier, équerre murale, base magnétique et socle de table.

Versions customisables sur demande.



## Caractéristiques

- Bras flexible
- Long durée de vie >30000h
- 12-24V AC/DC tension d'entrée
- Faisceau rouge ou blanc
- Variateur d'intensité

## Applications

- Timonerie; poste de commandement
- Cabine de train
- Véhicules terrestres

## Avantages




- Basse consommation d'énergie
- Très basse émission de chaleur
- Faisceau rouge ou blanc
- Bras flexible pour un ajustement facile





## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12-24 AC/DC câble 1,9m (Transfoprise 100-240VAC IP44 sur demande)
Consommation d'énergie	5W
Longueur de bras	500 ou 700mm
Couleur	Noire
Température de couleur	6500Kelvin / Rouge 630nm
Indice de protection	IP43, IP20
Classe de protection	III
Angle du faisceau	45°
Rendement lumineux	77Lm. Blanc 600Lx à 500mm. Rouge 150Lx à 500mm
Indice de rendu des couleurs	CRI: 80 (6500K)
CEM	EN 55015: 2019 + A11:2020, EN 60533:2015 (Bridge)
Poids	1,5-1,7kg
Durée de vie	>30000h

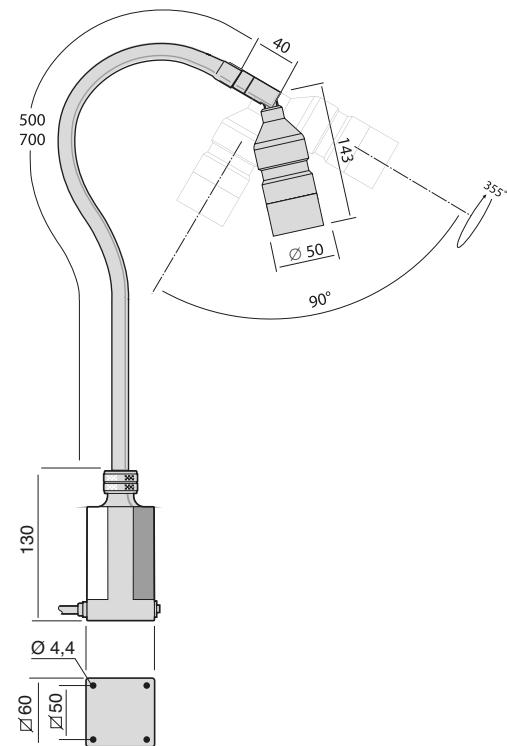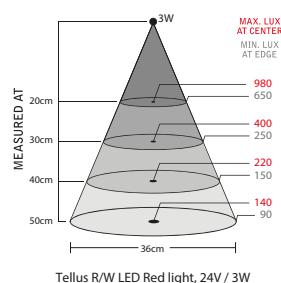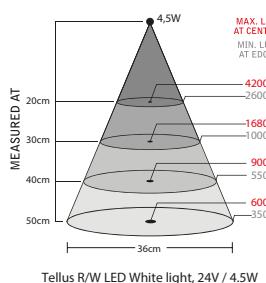

Bras	Connexion	Version	Réf.
500mm	12-24V AC/DC	IP43	34500
500mm	12-24V AC/DC	IP20, Rotule	34510
700mm	12-24V AC/DC	IP43	34520
700mm	12-24V AC/DC	IP20, Rotule	34530



## ACCESOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE



Accessoire	Approprié pour	Info	N° pièce
<b>Lentille/Vitre</b> 	Tellus R/W Tellus R/W Tellus R/W Tellus R/W	Transparent Dépoli (standard) Rouge Vert	15402 15112 15114 15110
<b>Pince en C</b> 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Max. 42mm	14020
<b>Socle magnétique</b> 	Tellus/Lumius/Pluto/CL-LED/LS M4 x 20 (4x) inclus	Ø 90mm	14000
<b>Support mural</b> 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	50 x 80mm	14030
<b>Socle de bureau</b> 	Tous avec socle std 4.0 x 25 (4x) inclus	Ø 200mm	14015
<b>Socle de chariot</b> 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Hauteur 750mm	14024
<b>AC/DC-Adapter</b> 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44  100-240V/12VDC Max 12VA, IP44  100-240V/12VDC Max 12VA, IP44  100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901 33902 33906 33907