



BOSCH



超级力量 迷你身材

博世18V专业级锂电起子机
GSR 185-LI

Bosch Professional.

玩转锂电 打开技术探索大门



2003年，世界上第一款使用锂离子电池的电动工具博世IXO充电式起子机问世。

百年博世品牌，凝聚工具智慧，深耕锂电电动工具领域，革新电动工具市场。



通过不断创新与发展，博世专业级锂电冲击钻GSR 185-LI全新升级而来。



博世晶钢钻



有了TA 工作多轻松

木材钻孔、金属钻孔、起拧螺丝
超强硬实力，全程为你护航。



木材钻孔



金属钻孔



起拧螺丝

博世晶钢钻



一机多用 牛得很

2种模式 轻松应对不同材质

GSR 185-LI沿袭经典一机多用设计，配合强大的电机，提供2种模式，灵活切换。



起拧螺丝



平钻钻孔




博世晶钢钻



无刷马达 性能大爆发

节能减噪，省时省力

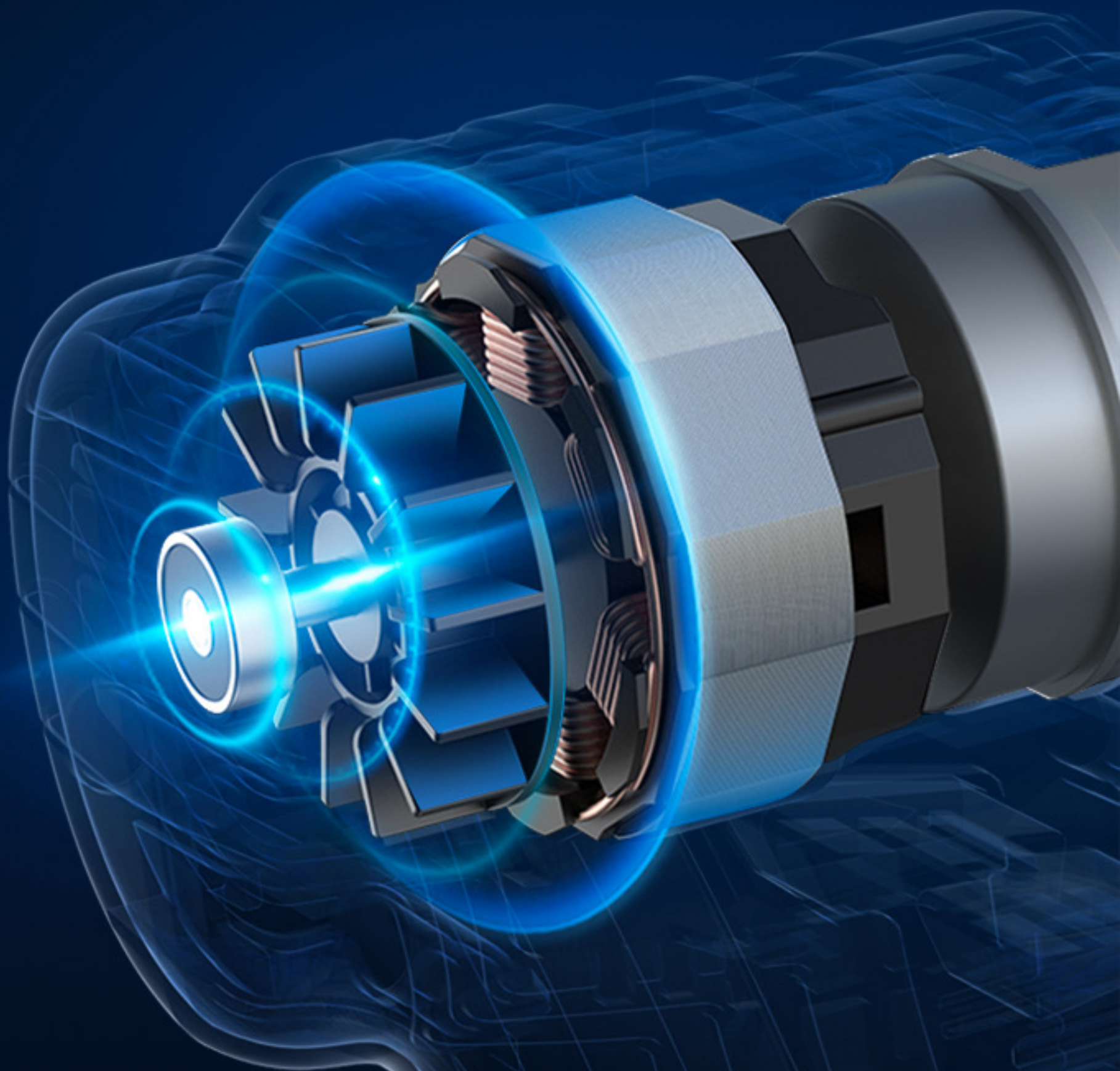

耐用

无需更换碳刷



强劲

低摩擦，强劲高效



减噪

低摩擦，低噪音

博世晶钢钻



十八般武艺 尽在掌中

机身更小巧*，长度约162毫米，再也不用担心狭小空间作业。



*和博世旧款相比

博世晶钢钻



全新金属夹头 牢固耐用

升级金属夹头配置，抗摔能力进一步提升，起拧钻孔工作更出色。



金属夹头



抗摔耐用



博世晶钢钻



高空作业 举重若轻

轻巧体重更精进设计，称心趁手，
即使高空单手握持，也能操控自如。



博世晶钢钻



智能LED灯 本事不小

智能LED灯就是不一般，延时三秒，可满足无照明环境作业，三次闪烁后常亮，可警示电量不足或工具故障。




电量不足



工作故障



延时照明

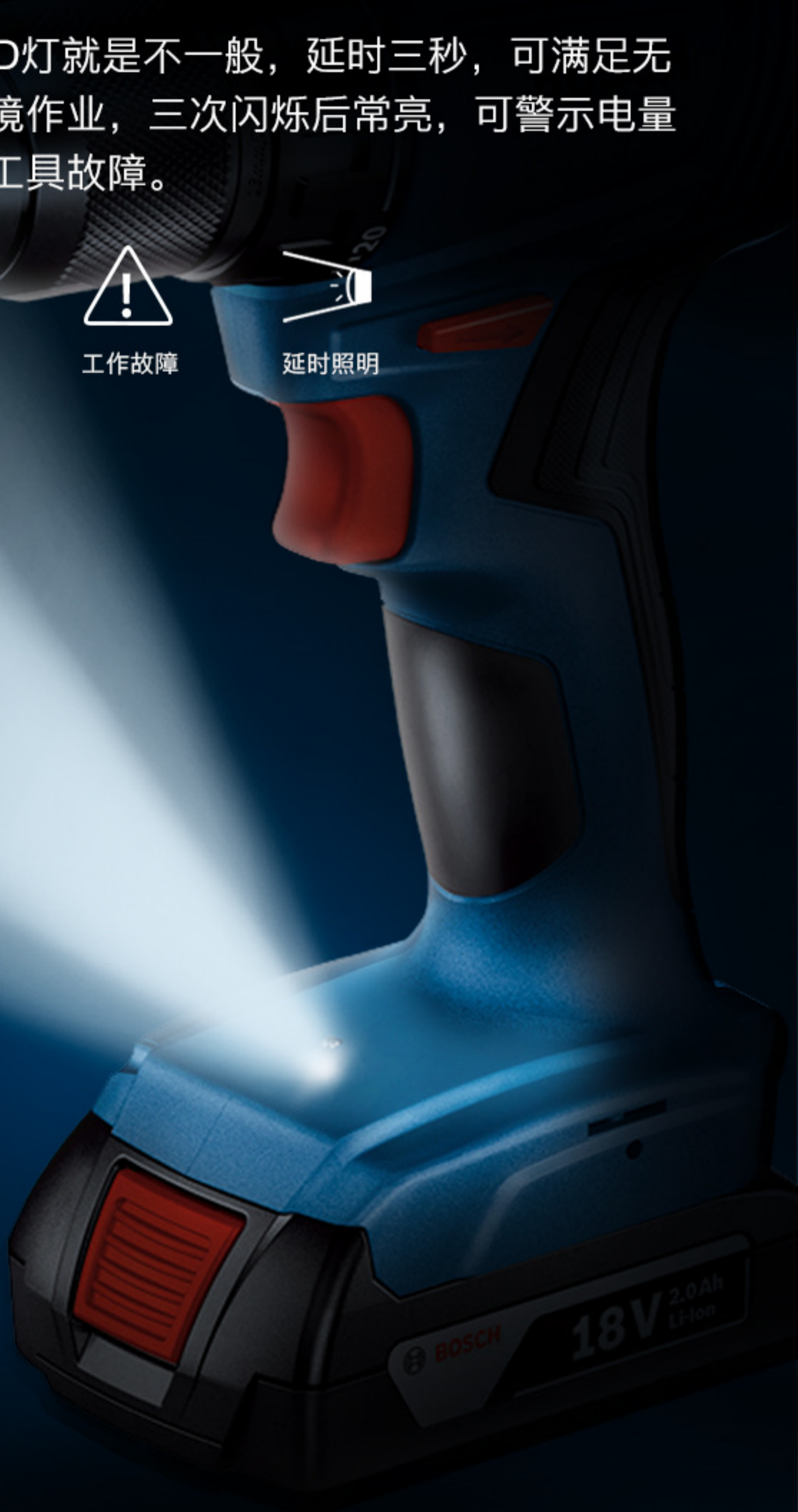

博世锂电科技

ECP锂电技术 安全可靠



大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下的使用，甚至爆炸，保障使用者安全。



放心充

博世ECP电子电池保护技术通过软硬件可实时监测电池充电情况，有效防止不合适条件下的使用以及电池过充，延长使用寿命，保障安全

哪款博世更适合你？

选型小百科



GSR 185-LI



一机两用



18V锂电



无刷电机

162毫米



202毫米




20档扭矩设置



GSR 180-LI



 一机两用



18V锂电



有刷电机

198毫米



225毫米




20档扭矩设置



GSR 120-LI



 一机两用



12V锂电



有刷电机

170毫米



170毫米



20档扭矩设置



空载转速

1档 0-500转/分钟
2档 0-1900转/分钟



空载转速

1档 0-500转/分钟
2档 0-1900转/分钟



空载转速

1档 0-400转/分钟
2档 0-1500转/分钟



智能闪烁/3秒延时



LED照明



LED照明



最大夹持能力
13毫米



最大夹持能力
13毫米



最大夹持能力
10毫米



最大钻孔能力
-
木材 35毫米
钢材 10毫米



最大钻孔能力
-
木材 35毫米
钢材 10毫米



最大钻孔能力
-
木材 20毫米
钢材 10毫米



重量0.93公斤
(不含电池)



重量1.27公斤
(不含电池)



重量0.78公斤
(不含电池)

产品优势

GSR 185-LI

金属夹头

博世品质，经久耐用

机身小巧

机身小巧，盈手可握

机身长度162毫米
小于 GSR 120-LI (172 毫米) 和
GSR 180-LI (198毫米)

智能LED灯

LED灯延时三秒，
可满足无照明环境作业

无刷马达

强劲耐用的无刷马达

智能闪烁 机况警示

智能LED灯三次闪烁后常亮，可警示：
①电量不足或者②工具故障

博世专业18V电池系统

兼容所有博世专业18V电池
大胆用，放心充



产品参数



博世18V专业级锂电起子机GSR 185-LI

电压	18伏
机身长度	162毫米
重量 (含2.0安时电池)	1.3千克
空载速率	一档 0-500转/分钟 二档 0-1,900转/分钟
最大扭矩	硬扭 50牛顿米 软扭 21牛顿米
最大螺钉直径	10毫米
最大钻孔直径	木材 35毫米 钢材 10毫米
夹头材质	金属