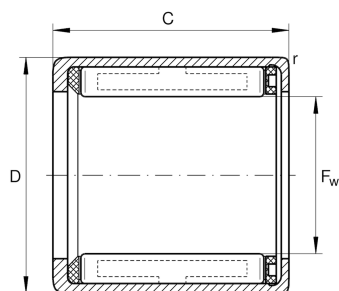
**HF2016** **Roue libre**

Roues libres HF, avec ressorts métalliques

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

lubrifiant	L564	Graisse (L564)
revêtement	Sans	Sans
forme extérieure	Sans	Surface extérieure lisse
design du ressort	Norme	Ressorts de pression en acier

dimensions principale & données de performance

F_w	20 mm	Diamètre sous rouleaux
D	26 mm	Diamètre extérieur
C	16 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
$M_{d per}$	28,5 Nm	Couple de rotation admiss.
n_{GW}	7.000 1/min	Vitesse limite arbre tournant
n_{GA}	6.500 1/min	Vitesse limite bague extérieure tournante
$\approx m$	16,82 g	Poids

Plage de température

T_{min}	-10 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	70 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HK2010

Douille à aiguilles pour palier radial



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

16.06.2026, 07:31:46 UTC

SCHAEFFLER

Caractéristiques

-  Lubrification à la graisse
-  Ouvert
-  Faible encombrement
-  Roue libre