

## MERKMALE

- 3-Stunden-Notausgangsschild
- Umschaltbar, Dauerbetrieb
- Pulverbeschichtetes weißes Weichstahlgehäuse
- Lieferung mit 3-W-LED mit geringem Stromverbrauch
- Lieferung mit Arrow Down zur Legende
- LED-Technologie - bietet erhöhte Energie- und Kosteneinsparungen
- Schutzart: IP20

## RS PRO LED-Notbeleuchtung 3 W

RS Best.-Nr. 795-9748



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieses umschaltbare, wartungsfreie LED-Ausgangsschild mit Schutzart IP20 für 3 Stunden verfügt über ein pulverbeschichtetes weißes Gehäuse aus Weichstahl mit 20-mm-Kabeleinführungen in der Besa-Box. Dieses LED-Notausgangsschild bietet eine energiesparende und kostengünstige Lösung zur Erfüllung von Notbeleuchtungsanforderungen. Die Notausgang Box wird mit einem Pfeil nach unten mit einer LED-Lampe mit niedrigem Stromverbrauch von 3 W geliefert.....) Die LED-Leuchte ist mit einem Arrow Ideale Anwendungen dieses LED-Notausgangsschildes sind Gewerbe, Industrie und Einzelhandel

## Allgemeine

|  |  |
|--|--|
| <b>Lampentyp</b>                       | LED  |
| <b>Dauerschaltung</b>                  | Dauerschaltung   |
| <b>Legende</b>                         | Arrow DOWN   |
| <b>Material</b>                        | Polycarbonat   |
| <b>Oberfläche</b>                      | Weiß   |
| <b>Dauer</b>                           | 3 h  |
| <b>Lampe im Lieferumfang enthalten</b> | Ja   |
| <b>Anwendungen</b>                     | LED-Notausgangsschilder sind ideal für gewerbliche, industrielle und Einzelhandelsanwendungen und finden sich in: Fluren, Werkstätten, Notausgänge |

## Elektrische

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Wattleistung</b>    | 3W  |
| <b>Betriebsstrom</b>   | 0.245A                                      |
| <b>Batterie</b>        | 3,6 V 1.5Ah NiCd Batterien                  |
| <b>Kabeleinführung</b> | 20-mm-Einführungen und Besa-Box-Befestigung |

**Mechanische**

|            |              |
|------------|--------------|
| Länge      | 390mm        |
| Breite     | 60mm         |
| Tiefe      | 190mm        |
| Montageart | Anbaugehäuse |

**Schutzkategorie**


|              |      |
|--------------|------|
| IP-Schutzart | IP20 |
|--------------|------|

**Zulassungen**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Konformität/Zertifizierung | RoHS-konform |
|----------------------------|--------------|



795-9732 | LED emergency exit box 3Hr

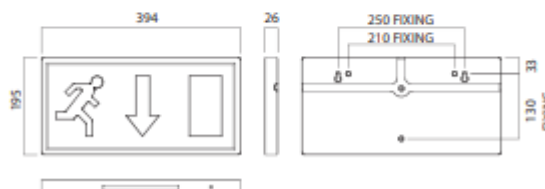

795-9741 | 8W Emergency exit box maintained 3Hr

795-9748 | LED Emergency exit box maintained 3Hr

