


□ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm-
Messzubehör

□ 0.63 mm ... Ø 1.62 mm
Test Accessories

Accessoires de mesure
□ 0,63 mm ... Ø 1,62 mm

LK1-A

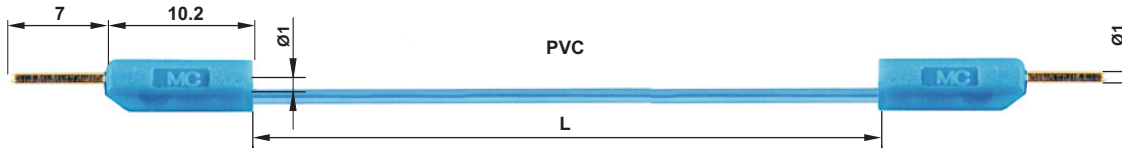


Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit starrem, stapelbarem Ø 1 mm-Stecker (rückseitige Buchse mit federnder Kontaktlamelle).

Highly flexible test lead with stackable Ø 1 mm rigid plugs on both ends (socket at rear with spring-loaded Multilam).

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche rigide Ø 1 mm à reprise arrière (avec douille de reprise élastique).

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK1-A	28.0026-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 3 A	0,127 mm ²	Au PVC	0 07 (7,5 cm) 0 15 0 3 0 0 4 5	21 22 23 24 25 26 27 28 29

LK1-S

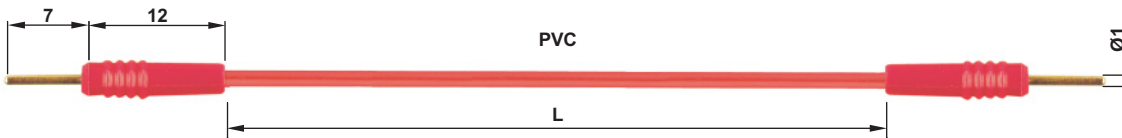


Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit starrem, axialem Ø 1 mm-Stecker.

Highly flexible test lead with in-line Ø 1 mm rigid plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche rigide Ø 1 mm droite.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK1-S	28.0028-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 6 A	0,25 mm ²	Au PVC	0 07 (7,5 cm) 0 15 0 3 0 0 4 5	21 22 23 24 25 26 27 28 29

AK1-B/1-S

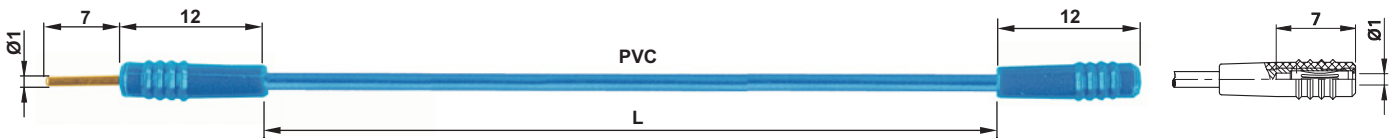

Hoch flexible Verlängerungsleitung. Eine Seite starrer Ø 1 mm-Stecker, andere Seite Ø 1 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle.

Highly flexible extension lead. One end with Ø 1 mm rigid plug, the other end with Ø 1 mm socket with spring-loaded Multilam.

Cordon prolongateur, extra-souple. Equipé d'un côté d'une fiche rigide Ø 1 mm, de l'autre côté d'une douille à lamelles Ø 1 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
AK1-B/1-S	28.0008-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 6 A	0,25 mm ²	Au PVC	0 07 (7,5 cm) 0 15 0 3 0 0 4 5	21 22 23 24 25 26 27 28 29