
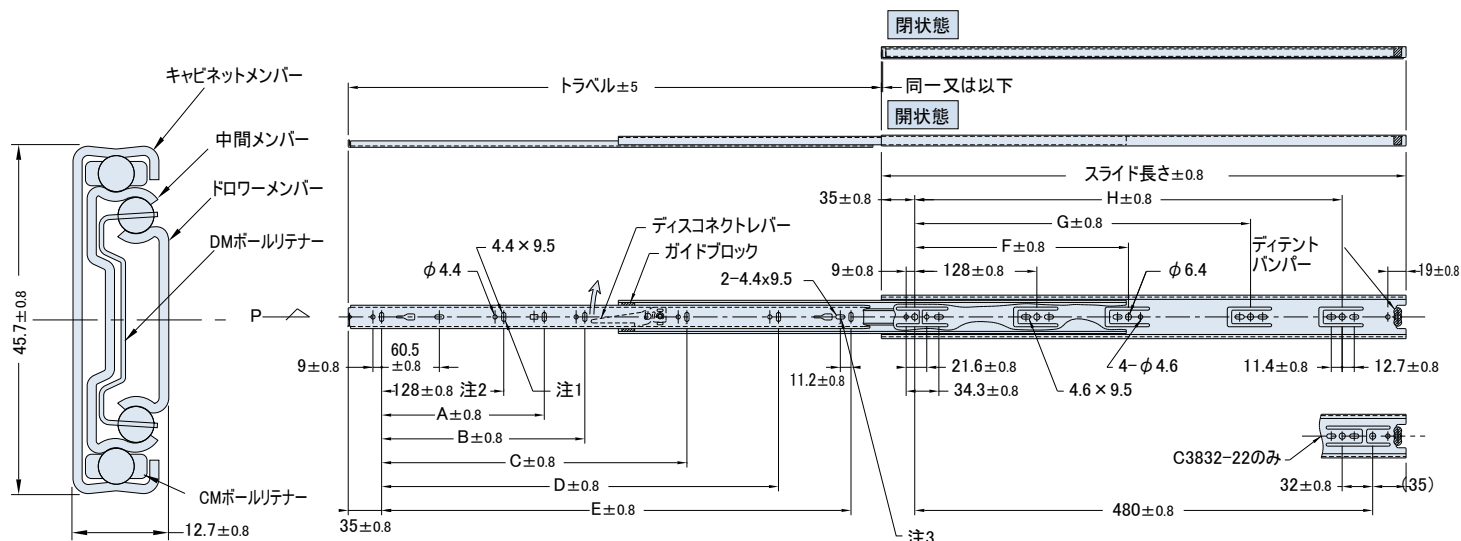


Accuride®

# MODEL 3832

家具 軽荷重用  
 定格荷重：294 ~ 441 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ  
 フロントディスコネクト ホールドインデント付

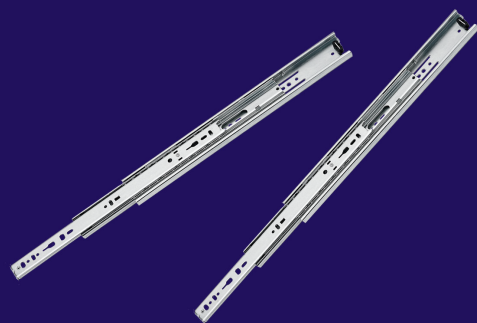

P矢視断面図  
(S:1/1)

- 1) 使用材料
  - イ) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、冷間圧延鋼板 SPCC
  - ロ) DMボールリテナーは、電気亜鉛メッキ鋼板 SECC
  - CMボールリテナーはポリプロピレン
  - ハ) スチールボールは、φ3/16" 炭素鋼球
- 2) 表面処理
  - イ) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
- 3) 潤滑油
  - イ) グリスは、高低温用グリス
- 4) スライドは左右共通(本図の仕様のみ)
- 5) ドロワーメンバーは、ディスコネクトレバーの操作により取り外し可能

注1 C3832-10ではこの穴はディスコネクトレバーと重なるため、使用できません。  
 注2 この寸法は、C3832-10、C3832-12のみ、96mmとなります。  
 注3 C3832-10には、この位置に4.4×9.5長穴はありません。

## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	自重 N/ペア
10	250	243	382	—	—	—	—	192	—	—	—	7.55
12	300	305	412	—	—	—	—	242	224	—	—	9.12
14	350	355	441	—	—	—	—	292	224	—	—	10.69
16	400	406	441	—	—	—	—	342	224	320	—	12.26
18	450	457	441	—	—	320	—	392	224	352	—	13.83
20	500	508	412	—	—	320	—	442	224	416	—	15.40
22	550	559	382	—	—	320	416	492	224	352	448	16.97
24	600	610	353	224	—	416	—	542	224	352	480	18.53
26	650	660	324	224	—	416	544	592	224	352	544	20.10
28	700	711	294	224	228	416	544	642	224	352	544	21.67

(N=1.01972 × 10<sup>-1</sup>kgf)

\* 本製品は輸入品です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.